


NOVATECH

RK.ETP085X75-Ø47X15

EAN 4031582330809



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

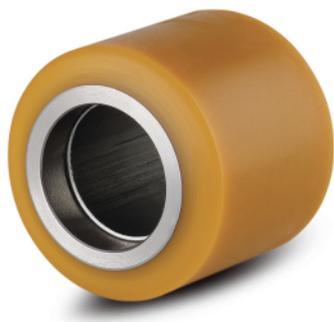

Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону ●●●●○

Шум руху ●●●○○

Атриція ●●●●○

Стійкість до корозії ●●●○○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту Novatech

Тип корпусу Колесо

Обвантажопідйомність 3 км/год 700 kg

Статичний Вантажопідйомність 1400 kg

Діапазон температур (мінімальний) -20 °C

Діапазон температур (максимальний) 60 °C

КОЛЕСО

Матеріал тіла	Не визначено
Матеріал протектору	Поліпропілен , м'який
Діаметр	85 mm
Протектор	75 mm
Твердість Протектор (A)	92 Прибережна A
Діаметр Кульковий підшипник	47 mm
Кульковий підшипник	15 mm

ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

