

## ALPHA

3477ITP100P62

EAN 4031582305197



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

## パフォーマンス

|        |             |
|--------|-------------|
| 回転性能   | ● ● ● ● ○ ○ |
| 動きのノイズ | ● ● ● ● ○ ○ |
| 摩擦     | ● ● ● ● ● ○ |
| 耐食性    | ● ● ● ● ○ ○ |

## コア属性

|           |                  |
|-----------|------------------|
| 製品名       | Alpha            |
| ハウジングタイプ  | トータルロック付き自在キャスター |
| 標準        | EN12532 - 輸送機器   |
| 4km/hの耐荷重 | 250 kg           |
| 導電性       | いいえ              |
| ステンレス     | いいえ              |
| 静荷重       | 500 kg           |
| 温度範囲（最小）  | -10 °C           |
| 最大温度範囲    | 60 °C            |
| 取付高       | 128 mm           |
| 全幅        | 75 mm            |
| 総重量       | 1.18 kg          |

## ハウジング

|         |           |
|---------|-----------|
| 住宅用建材   | スチール、重量系  |
| フォーク形状  | 幅の広い      |
| 旋回ベアリング | 2つのボールレース |
| 色       | 青色被膜保護    |
| オフセット   | 41 mm     |
| 旋回半径    | 123 mm    |
| 旋回径     | 246 mm    |
| ドーム径    | 75 mm     |



## 車輪

|            |            |
|------------|------------|
| 本体材質       | アルミニウム     |
| トレッド材質     | ポリウレタン、鑄造  |
| ベアリング      | 精密ボールベアリング |
| 車軸         | ナットでネジ止め   |
| 車輪色        | メタリック      |
| スレッドガード    | スレッドガードなし  |
| 直径         | 100 mm     |
| トレッド幅      | 40 mm      |
| ボディ幅       | 40 mm      |
| トレッドの硬度（A） | 92 ショアA    |
| トレッドの硬度（D） | 42 ショアD    |

## フィッティング

|            |         |
|------------|---------|
| フィッティングタイプ | 長方形プレート |
| プレート長      | 105 mm  |
| プレート幅      | 80 mm   |
| プレート穴長（最小） | 77 mm   |
| プレート穴長（最大） | 60 mm   |
| プレート穴幅（最小） | 77 mm   |
| プレート穴幅（最大） | 80 mm   |
| プレート穴径     | 9 mm    |

3477U00100P62-neu

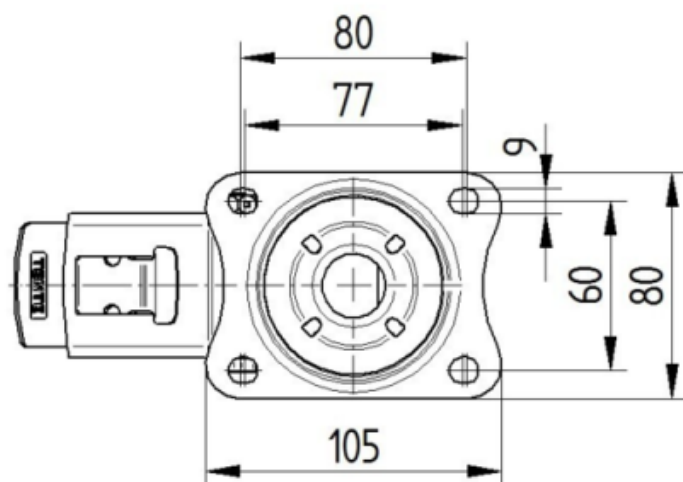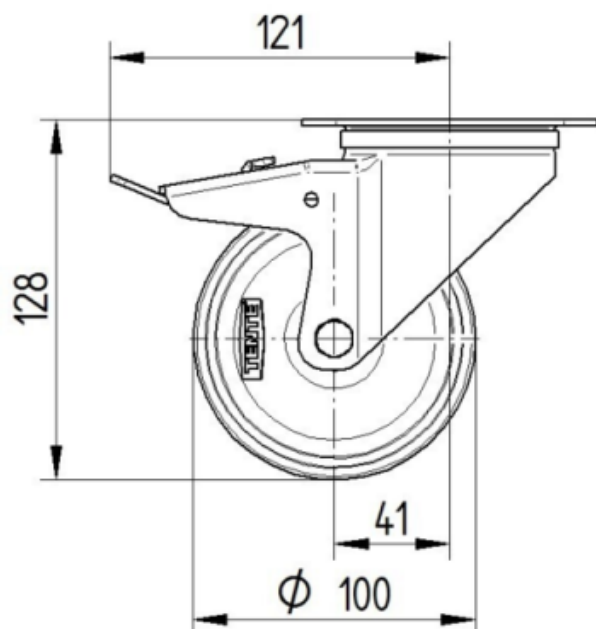

Platte 3470-080P62-105x80

