

LEVINA

5370XSP100P50 window-grey

EAN 4031582359282



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能	● ● ● ○ ○
動きのノイズ	● ● ● ○ ○
摩擦	● ● ● ● ○
耐食性	● ● ● ● ○

コア属性

製品名	Levina
ハウジングタイプ	自在キャスター
標準	EN12530 - デバイスカスター
3km/hの耐荷重	100 kg
導電性	はい
ステンレス	いいえ
静荷重	200 kg
温度範囲（最小）	-10 °C
最大温度範囲	40 °C
取付高	137 mm
全幅	59 mm
総重量	0.5 kg

ハウジング

住宅用建材	ポリアミド
フォーク形状	スリム
旋回ベアリング	2つのボールレース
色	ウィンドウグレー（RAL7040と類似）
オフセット	36 mm
旋回半径	86 mm
旋回径	172 mm
ドーム径	59 mm

車輪

本体材質	ポリアミド、導電性
トレッド材質	ポリウレタン、樹脂成型、導電性
ベアリング	精密ボールベアリング
車輪色	シルバークレー（RAL7001）
スレッドガード	スレッドガード付き
直径	100 mm
トレッド幅	32 mm
ボディ幅	32 mm
トレッドの硬度（A）	91 ショアA
トレッドの硬度（D）	40 ショアD

フィッティング

フィッティングタイプ	長方形プレート
プレート長	77 mm
プレート幅	67 mm
プレート穴長（最小）	46.5 mm
プレート穴長（最大）	51.5 mm
プレート穴幅（最小）	56 mm
プレート穴幅（最大）	61.5 mm
プレート穴径	8.5 mm



ユニバーサルデザイン賞



ドイツデザイナークラブ

LEVINA

5370XSP100P50 window-grey





EAN 4031582359282

注文番号 00063882

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

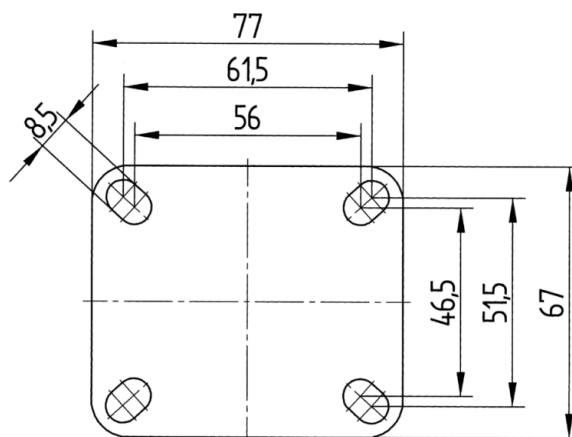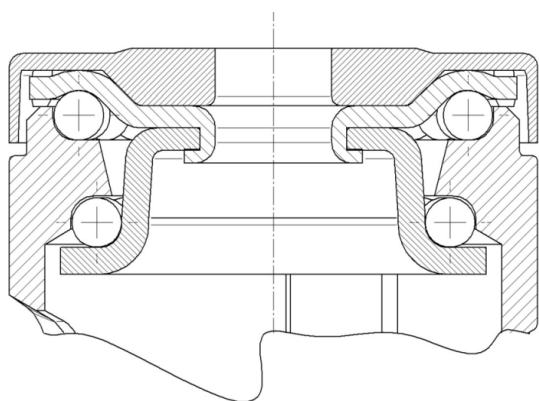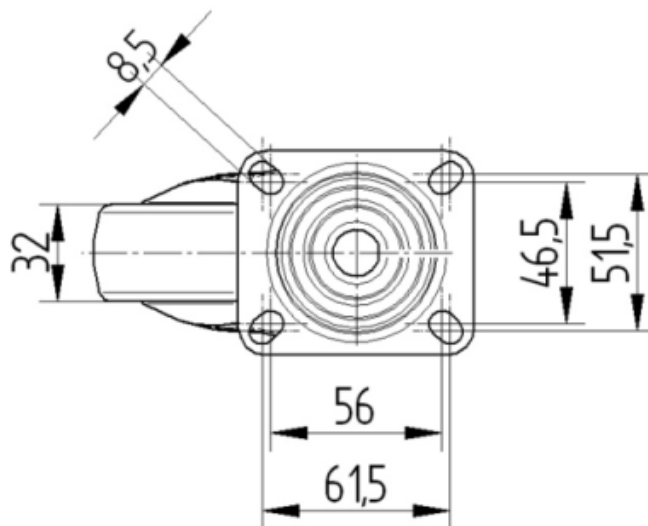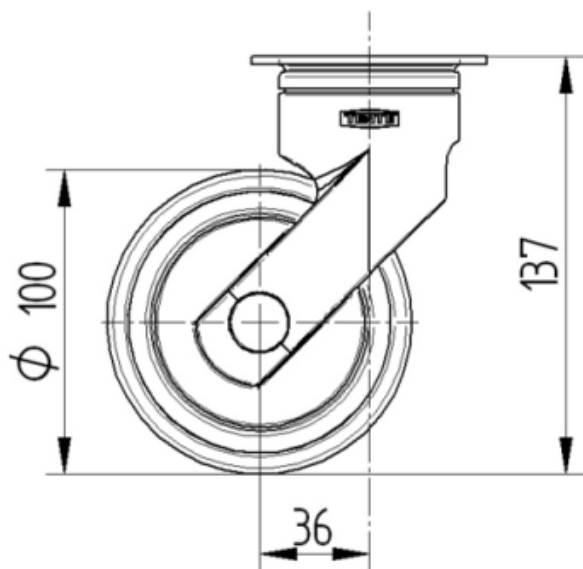

ユニバー
サルデザ
イン賞



ドイツデ
ザイナー
クラブ