

LINEA LOW HEIGHT

5940XSC075P30-10 LH RAL7001

EAN 4031582456912



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

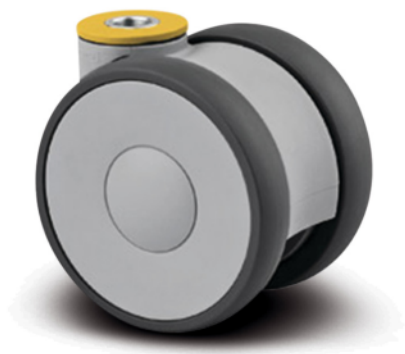


Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ● ●
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ● ○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Linea low height
Type de boîtier	Roulette pivotante
Norme	EN12530 - Roulettes d'appareils
Capacité de charge à 3 km/h	90 kg
Capacité de charge statique	180 kg
Plage de température (minimale)	-10 °C
Plage de température (maximale)	40 °C
Hauteur	78 mm
Largeur totale	58 mm
Poids	0,216 kg

ROUE

Corps de roue	Polyamide, conducteur d'électricité
Bandage	Polyuréthane, injecté, conducteur d'électricité
Roulement	Roulement à billes de précision, inoxydable
Pare-fils	Avec pare-fils
Diamètre	75 mm
Largeur du bandage	15 mm
Dureté du bandage (A)	92 Shore A

CHAPE

Matériau	Polyamide
Forme de la chape	Roulette jumelée
Pivot	Roulement à billes de précision
Déport	23 mm
Rayon d'encombrement	60,5 mm
Diamètre d'encombrement	121 mm
Diamètre du dôme	30 mm

FIXATION

Type de fixation	Trou central
Diamètre du trou central	10 mm

Deutscher
Designer
ClubInterzum
AwardIF
Design
Award

LINEA LOW HEIGHT

5940XSC075P30-10 LH RAL7001

EAN 4031582456912



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

PLANS TECHNIQUES

