



ROUE


Tread profile	convexe
Tread hardness	souple
Diamètre	160 mm
Largeur du bandage	50 mm
Diamètre de l'alésage	25 mm
Longueur de moyeu	60 mm
Largeur du corps de roue	50 mm

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ● ○
Bruit de mouvement	● ● ● ● ○
Usure	● ● ● ● ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Novatech
Capacité de charge à 4 km/h	550 kg
Capacité de charge à 6 km/h	440 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	1100 kg
Plage de température (minimale)	-10 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Poids	1.17 kg

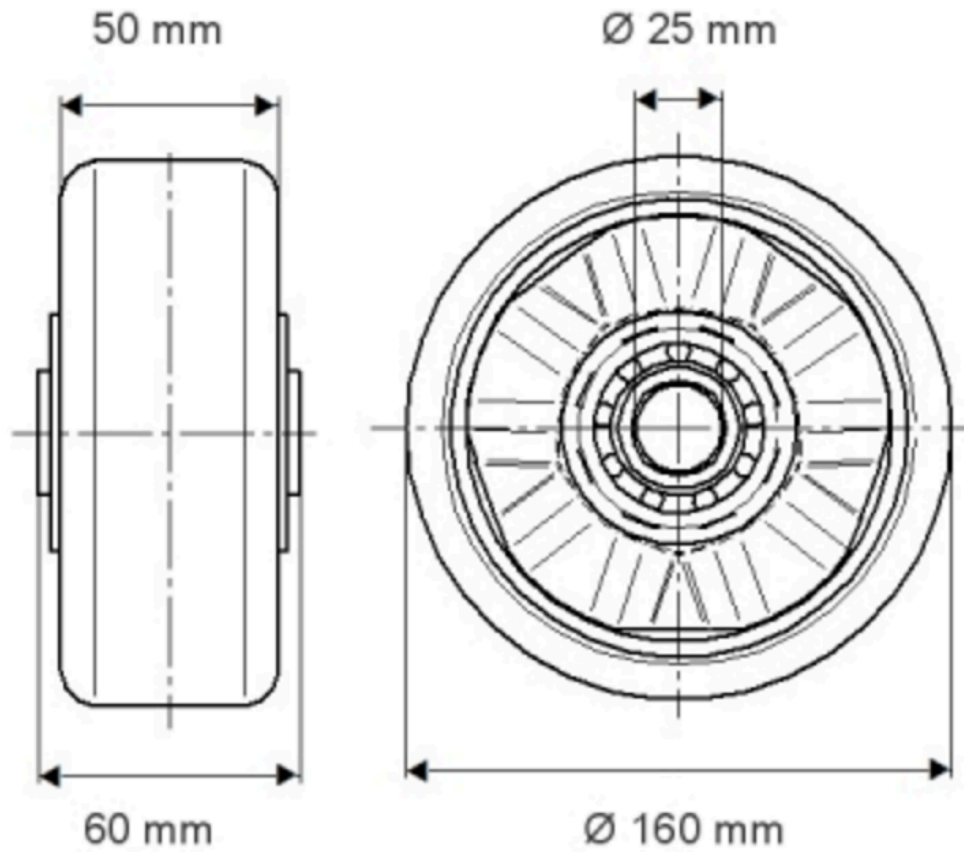


NOVATECH

ITP 160x50-Ø25.HL60 soft cv

EAN 4031582332179

Numéro de commande 00839136

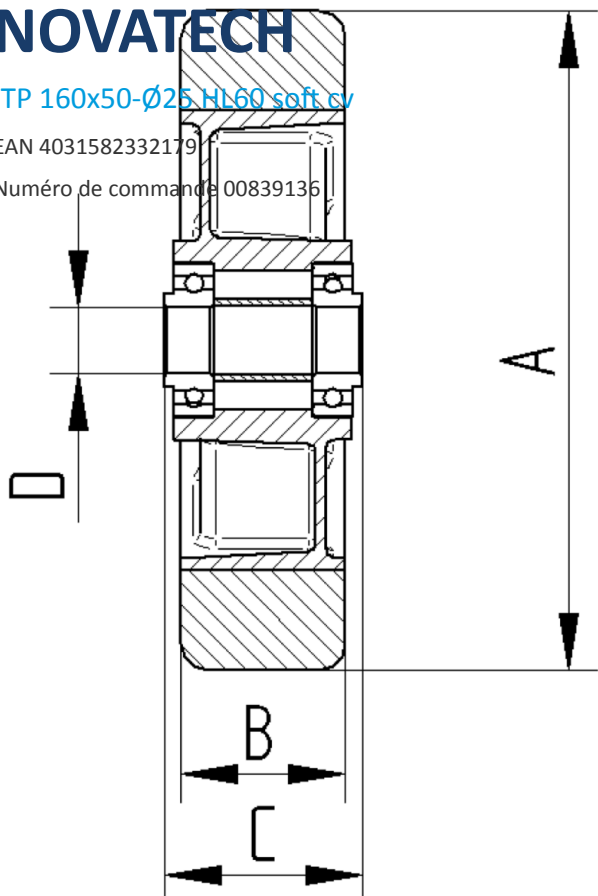

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.