

# NOVATECH

FTP 150x50-Ø20 HL60

EAN 4031582329452



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

## RAD

Material des Radkörpers	Gusseisen
Material der Lauffläche	Polyurethan, gegossen
Lager	Präzisionskugellager
Radfarbe	Honiggelb (RAL1005)
Fadenschutz	Mit Fadenschutz
Durchmesser	150 mm
Breite der Lauffläche	50 mm
Achsloch Durchmesser	20 mm
Nabenlänge	60 mm
Breite des Radkörpers	50 mm
Härte der Lauffläche (A)	92 Shore A
Härte der Lauffläche (D)	42 Shore D

## PERFORMANCE

Laufverhalten	● ● ● ● ● ○
Fahrgeräusch	● ● ● ● ○ ○
Abrieb	● ● ● ● ● ○
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ● ○ ○

## HAUPTMERKMALE

Produktname	Novatech
Typ	Rad
Norm	EN12533 - Schwerlastrollen
Tragfähigkeit bei 4 km/h	840 kg
Tragfähigkeit bei 6 km/h	700 kg
Elektrisch-leitfähig	Nein
Rostfrei	Nein
Statische Tragfähigkeit	1400 kg
Temperaturbereich (Minimum)	-10 °C
Temperaturbereich (Maximum)	60 °C
Gesamtgewicht	2,45 kg

# NOVATECH


FTP 150x50-Ø20 HL60

EAN 4031582329452

Bestellnummer 00800993  
Produktzeichnungen



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

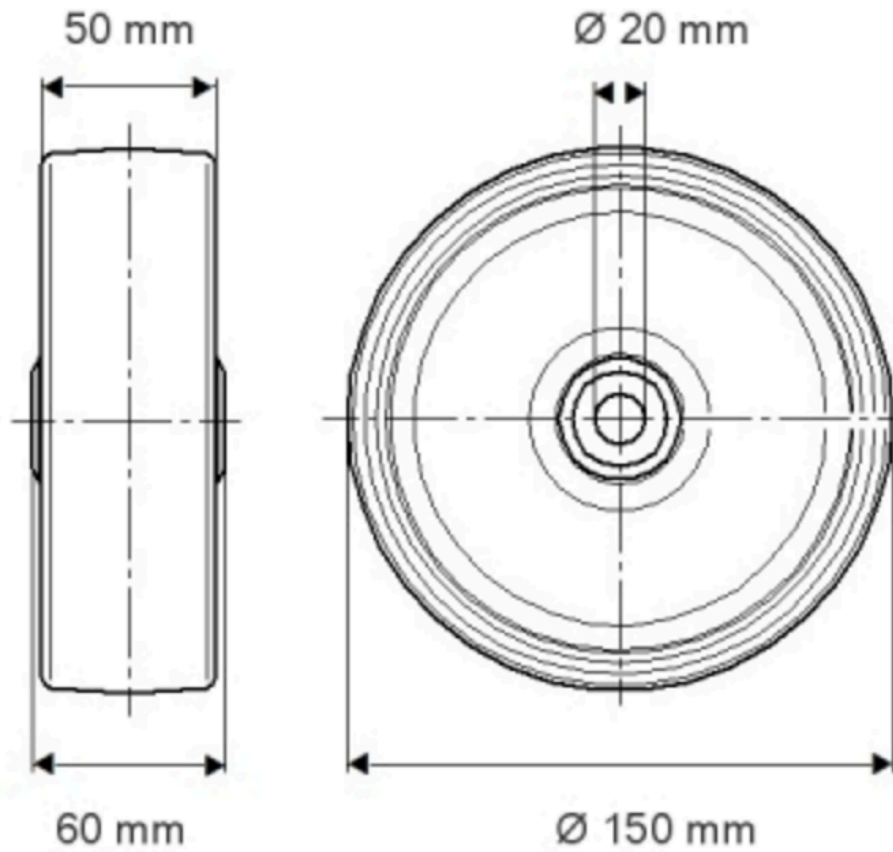


PRODUKTINFORMATION

# NOVATECH

FTP 150x50-020 H160

EAN 4031582329452

Bestellnummer 00800993

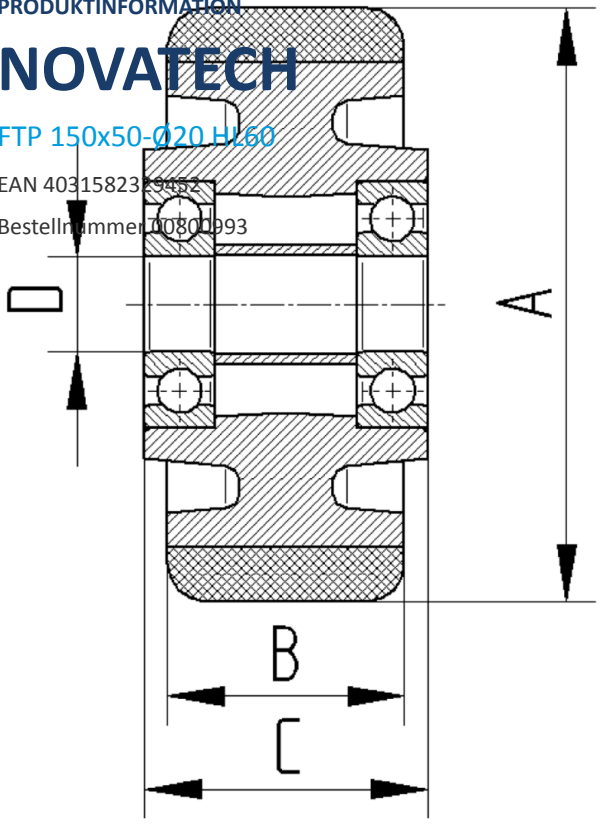

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.