


FOOTMASTER

FOOT MASTER GATD-125-ASF-HUD

EAN 4031582496598



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

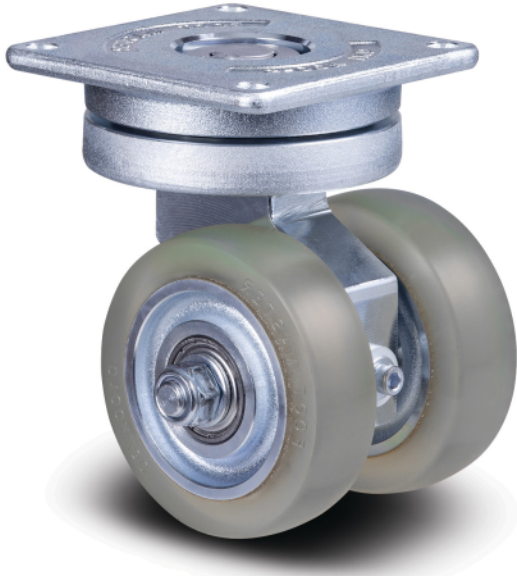

이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

성능

| | |
|--------|-----------|
| 롤 성능 | ○ ○ ○ ○ ○ |
| 움직임 소음 | ○ ○ ○ ○ ○ |
| 내마모성 | ○ ○ ○ ○ ○ |
| 부식방지 | ○ ○ ○ ○ ○ |

핵심 속성

| | |
|----------------|------------|
| 제품명 | Footmaster |
| 하우징 유형 | 회전 캐스터 |
| 3km/h에서의 적재 용량 | 440 kg |
| 온도 범위(최소) | -10 °C |
| 온도 범위(최대) | 90 °C |
| 총높이 | 175 mm |
| 전체 너비 | 141 mm |
| 전체 체중 | 11.154 kg |

휠

| | |
|-------|------------|
| 베어링 | 가공되지 않은 허브 |
| 직경 | 125 mm |
| 트레드 폭 | 35 mm |
| 차체 너비 | 35 mm |

하우징

| | |
|-------|--------|
| 오프셋 | 33 mm |
| 회전 반경 | 107 mm |
| 회전 간섭 | 214 mm |
| 돔 직경 | 130 mm |

피팅

| | |
|----------------|--------|
| 플레이트 길이 | 145 mm |
| 플레이트 너비 | 145 mm |
| 플레이트 홀 길이(최대) | 120 mm |
| 플레이트 구멍 너비(최대) | 120 mm |
| 플레이트 구멍 직경 | 11 mm |

FOOTMASTER

FOOT MASTER GATD-125-ASF-HUD

EAN 4031582496598



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

기술 도면

