


ALPHA

3477PIJ200P63

EAN 4031582354607



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

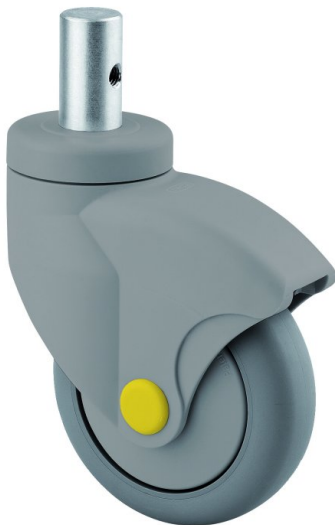

Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ● ● ○
Verloop	● ● ● ● ● ○ ○
Corrosieweerstand	● ● ● ● ● ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Alpha
Type	Zwenkwiel
Standaard	EN12532 - Transportuitrusting
Draagvermogen bij 4 km/u	205 kg
Elektrisch geleidend	Nee
Roestvrij	Nee
Statisch Draagvermogen	410 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totale hoogte	240 mm
Totale breedte	96 mm
Totaal gewicht	3,32 kg

VORK

Materiaal van de behuizing	Staalplaat, zwaar
Vork Vorm	Breed
Zwenklager	Dubbele kogeldraaikrans
Kleur	Blauw gepassiveerd
Offset	55 mm
Zwenk radius	167 mm
Uitzwenking	334 mm

WIEL

Wielkern materiaal	Polypropyleen
Materiaal loopvlak	Massief rubber, niet-markerend
Lager	Precisiekogellagers
As	Vastgeschroefd met moer
Kleur Wiel	Grafietzwart (RAL9011)
Afdekkapjes	Met afdekkapjes
Diameter	200 mm
Breedte Loopvlak	30 mm
Breedte wielkern	50 mm
Hardheid van het loopvlak (A)	80 Shore A

BEVESTIGING

Type bevestiging	Rechthoekige plaat
Lengte plaat	137 mm
Breedte plaat	105 mm
Lengte bevestigingsgat (minimaal)	75 mm
Lengte bevestigingsgat (maximaal)	80 mm
Breedte bevestigingsgat (maximaal)	105 mm
Diameter bevestigingsgat	11 mm

ALPHA

3477PIJ200P63

EAN 4031582354607



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

