

ELASTECH

EEZ 200x75-Ø100 DG

EAN 4031582318333



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス


回転性能	● ● ● ● ●
動きのノイズ	● ● ● ● ●
摩擦	● ● ● ● ●
耐食性	● ● ● ● ●

コア属性

製品名	Elastech
ハウジングタイプ	車輪
標準	EN12533 - 重量物向けキャスト
4km/hの耐荷重	600 kg
6km/hの耐荷重	500 kg
導電性	いいえ
ステンレス	いいえ
静荷重	1000 kg
温度範囲 (最小)	-20 °C
最大温度範囲	85 °C
総重量	2.31 kg

車輪

Tread hardness	柔らかい
本体材質	鋼鉄
トレッド材質	弾性タイヤ、黒、加硫処理
ベアリング	ボアホール、未加工
車輪色	ジェットブラック (RAL9005と類似)
直径	200 mm
トレッド幅	75 mm
車軸穴径	100 mm
ハブの長さ	75 mm
ボディ幅	75 mm
トレッドの硬度 (A)	68 ショアA

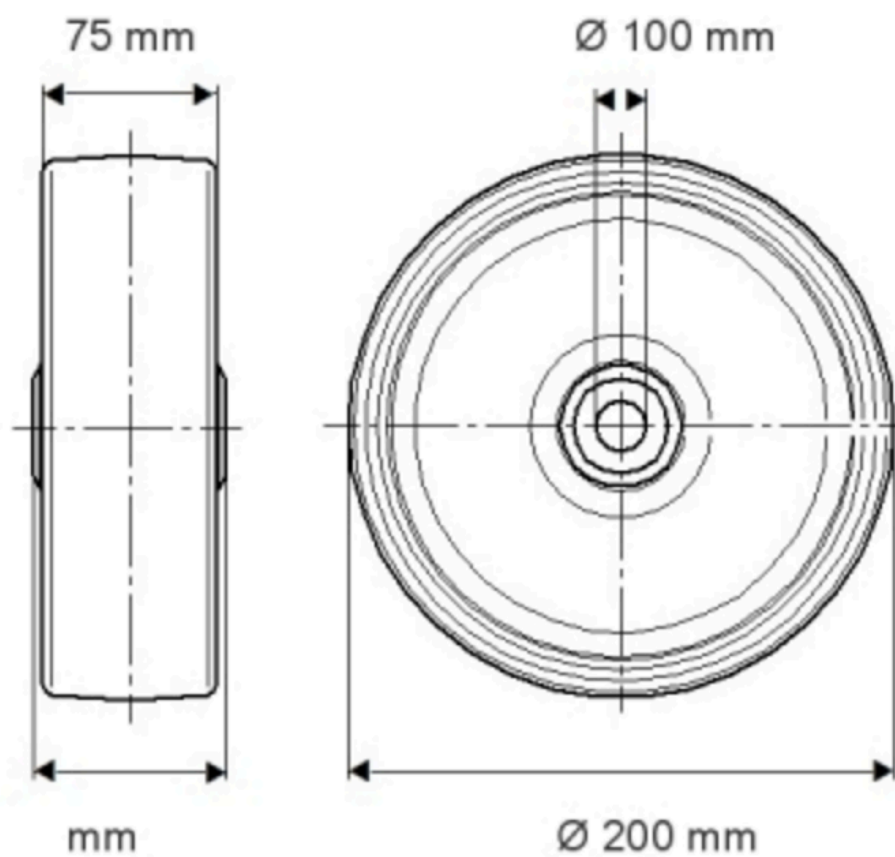


ELASTECH

EEZ 200x75-Ø100 DG

EAN 4034582318383

注文番号 00830872

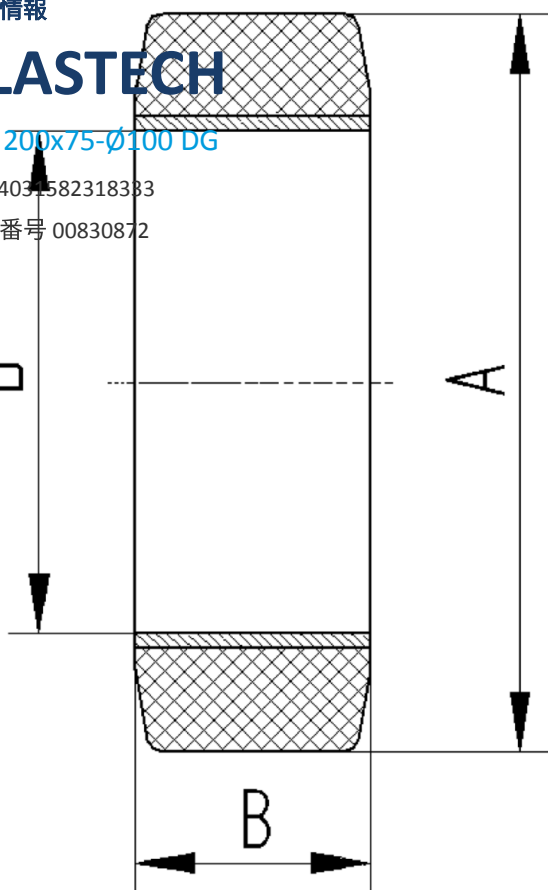

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.