

FOOTMASTER

FOOT MASTER GASD-150-ASF-HUD

EAN 4031582495225
Bestellnummer 00800107



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

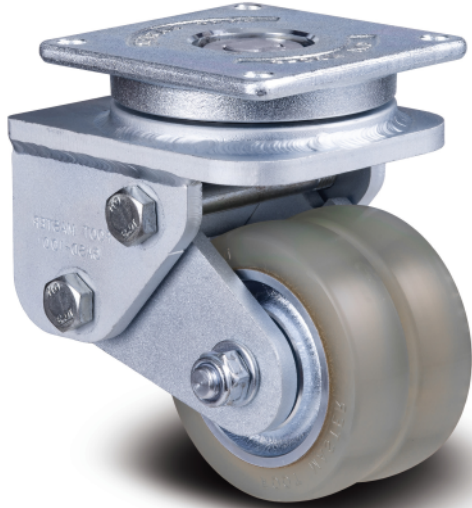


Bild kann vom Originalprodukt abweichen

GEHÄUSE

Ausladung	37 mm
Schwenkradius	122 mm
Störkreis	244 mm
Dom Durchmesser	145 mm

BEFESTIGUNG

Plattenlänge	145 mm
Plattenbreite	145 mm
Plattenlochlänge (Maximum)	120 mm
Plattenlochbreite (Maximum)	120 mm
Plattenloch Durchmesser	11 mm

PERFORMANCE

Laufverhalten	○ ○ ○ ○ ○
Fahrgeräusch	○ ○ ○ ○ ○
Abrieb	○ ○ ○ ○ ○
Korrosionsbeständigkeit	○ ○ ○ ○ ○

HAUPTMERKMALE

Produktname	Footmaster
Typ	Lenkrolle
Tragfähigkeit bei 3 km/h	630 kg
Temperaturbereich (Minimum)	-10 °C
Temperaturbereich (Maximum)	90 °C
Bauhöhe	200 mm
Gesamtbreite	160 mm
Gesamtgewicht	17,54 kg

RAD

Lager	Unbearbeitete Nabe
Durchmesser	150 mm
Breite der Lauffläche	40 mm
Breite des Radkörpers	40 mm

FOOTMASTER

FOOT MASTER GASD-150-ASF-HUD

EAN 4031582495225

Bestellnummer 00800107



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

