

# LEVINA STAINLESS

5387UAC150P51

EAN 4031582364484



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

## 表现

滚动性能	●●●○○
运动噪音	●●●●○
损耗	●●●●○
耐腐蚀性	●●●●●

## 核心属性

产品名称	Levina stainless
外壳类型	带全锁的旋转脚轮
标准	EN12530 - 设备脚轮
3 km/h的载重	100 kg
不锈	✓
静态载重	200 kg
温度范围 (最低)	-10 ° C
最高温度范围	40 ° C
总高	194 mm

## 轮子

 
轮体材料	聚酰胺
胎面材料	聚氨酯, 注塑
轴承	精密滚珠轴承, 不锈钢
侧盖	带螺纹防护装置
直径	150 mm
胎面宽度	32 mm
胎面硬度 (A)	92 岸 A
胎面硬度 (D)	40 肖氏 D

## 支架

材料	聚酰胺
支架形状	修身
旋转轴承	两个球座圈, 加强的型或不锈钢型
偏移量	38 mm
转向干涉	240 mm

## 固定件

固定件类型	矩形板
上板长	95 mm
上板宽	70 mm
上板孔长度 (最大)	75 mm
上板孔宽度 (最大)	50 mm
上板孔直径	11 mm



# LEVINA STAINLESS


5387UAC150P51

EAN 4031582364484



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 技术图纸

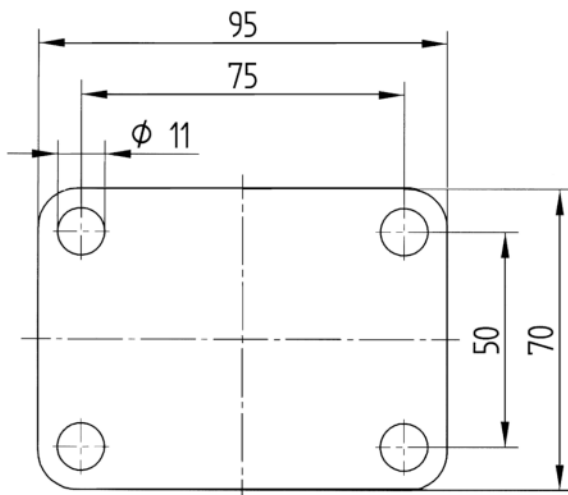

通用设计奖



德国设计师俱乐部 (DDC)