

NOVATECH

ITP 160x50-Ø20 HL60 soft cv

EAN 4031582329544



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

RAD

Tread profile	konvex
Tread hardness	weich
Material des Radkörpers	Aluminium
Material der Lauffläche	Polyurethan, gegossen
Lager	Präzisionskugellager
Radfarbe	Verkehrsgrau A (RAL7042)
Fadenschutz	Ohne Fadenschutz
Durchmesser	160 mm
Breite der Lauffläche	50 mm
Achsloch Durchmesser	20 mm
Nabenlänge	60 mm
Breite des Radkörpers	50 mm
Härte der Lauffläche (A)	80 Shore A

PERFORMANCE

Laufverhalten	● ● ● ● ○
Fahrgeräusch	● ● ● ● ○
Abrieb	● ● ● ● ○
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ○ ○

HAUPTMERKMALE

Produktname	Novatech
Typ	Rad
Norm	EN12532 - Transportgeräte
Tragfähigkeit bei 4 km/h	550 kg
Tragfähigkeit bei 6 km/h	440 kg
Elektrisch-leitfähig	Nein
Rostfrei	Nein
Statische Tragfähigkeit	1100 kg
Temperaturbereich (Minimum)	-10 °C
Temperaturbereich (Maximum)	60 °C
Gesamtgewicht	1,2 kg

NOVATECH

ITP 160x50-Ø20 HL60 soft cv

EAN 4031582329544

Bestellnummer 00835312
Produktzeichnungen



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




NOVATECH

ITP 160x50-Ø23, HV60 soft cv

EAN 4031582329544

Bestellnummer 00836812

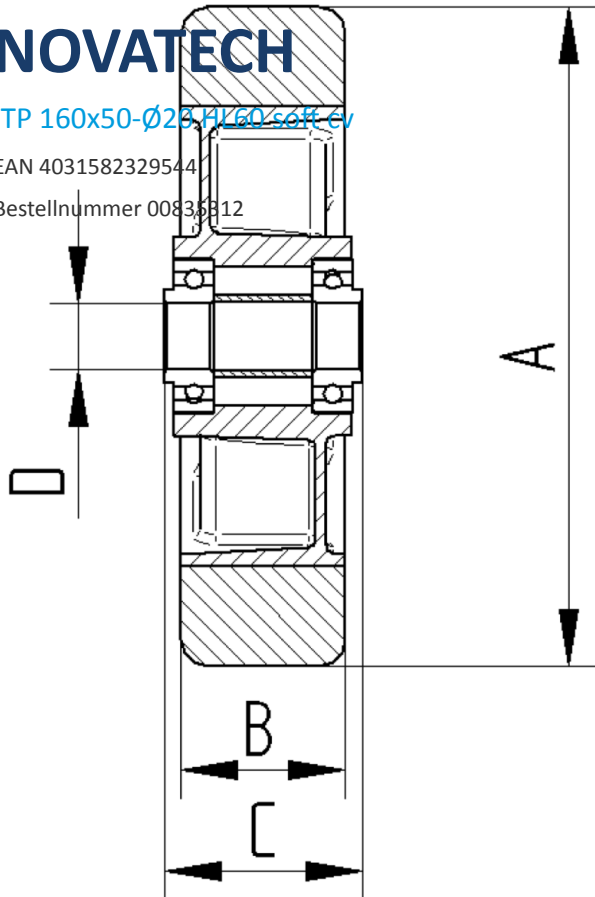

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.