

LEVINA

5377XSP125P30-13 XL

EAN 4031582382327



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能	● ● ● ● ○ ○
動きのノイズ	● ● ● ● ● ○
摩擦	● ● ● ● ● ○
耐食性	● ● ● ● ● ○

コア属性

製品名	Levina
ハウジングタイプ	トータルロック付き自在キャスター
標準	EN12530 - デバイスカスター
3km/hの耐荷重	100 kg
導電性	はい
ステンレス	いいえ
静荷重	200 kg
温度範囲 (最小)	-10 °C
最大温度範囲	40 °C
取付高	161 mm
総重量	0.68 kg

ハウジング

住宅用建材	ポリアミド
フォーク形状	スリム
旋回ベアリング	2つのボールレース
オフセット	38.5 mm
旋回半径	130 mm
旋回径	260 mm

車輪

本体材質	ポリアミド、導電性
トレッド材質	ポリウレタン、樹脂成型、導電性
ベアリング	精密ボールベアリング
スレッドガード	スレッドガード付き
直径	125 mm
トレッド幅	32 mm
トレッドの硬度 (D)	40 ショアD

フィッティング

フィッティングタイプ	ボルト穴
ボルト穴径	13 mm



ユニバーサルデザイン賞



ドイツデザイナークラブ

LEVINA


5377XSP125P30-13 XL

EAN 4031582382327



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

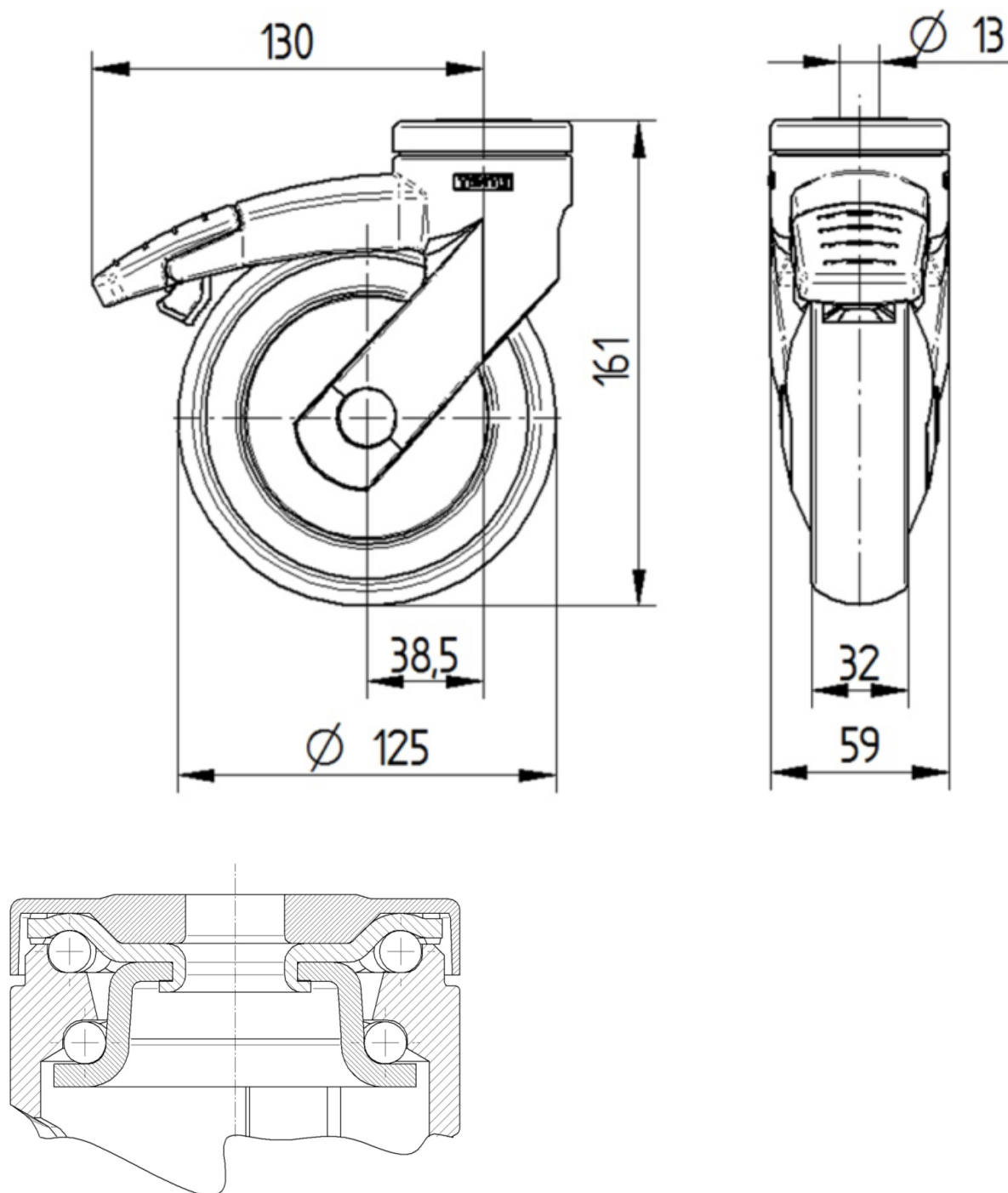

ユニバー
サルデザ
イン賞



ドイツデ
ザイナー
クラブ