

PURETECH

FVP 200x75-Ø25 HL90

EAN 4031582365412



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

RAD

Tread hardness	weich
Material des Radkörpers	Gusseisen
Material der Lauffläche	Vollgummi, schwarz
Lager	Präzisionskugellager
Radfarbe	Strahlschwarz (ähnlich RAL9005)
Fadenschutz	Mit Fadenschutz
Durchmesser	200 mm
Breite der Lauffläche	75 mm
Achsloch Durchmesser	25 mm
Nabenlänge	90 mm
Breite des Radkörpers	75 mm
Härte der Lauffläche (A)	68 Shore A

PERFORMANCE

Laufverhalten	● ● ● ○ ○
Fahrgeräusch	● ● ● ● ●
Abrieb	● ● ● ● ○ ○
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ○ ○

HAUPTMERKMALE

Produktname	Puretech
Typ	Rad
Norm	EN12533 - Schwerlastrollen
Tragfähigkeit bei 4 km/h	600 kg
Tragfähigkeit bei 6 km/h	500 kg
Elektrisch-leitfähig	Nein
Rostfrei	Nein
Statische Tragfähigkeit	1000 kg
Temperaturbereich (Minimum)	-20 °C
Temperaturbereich (Maximum)	80 °C
Gesamtgewicht	5,89 kg

PURETECH


FVP 200x75-Ø25 HL90

EAN 4031582365412

Bestellnummer 00828528
Produktzeichnungen



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

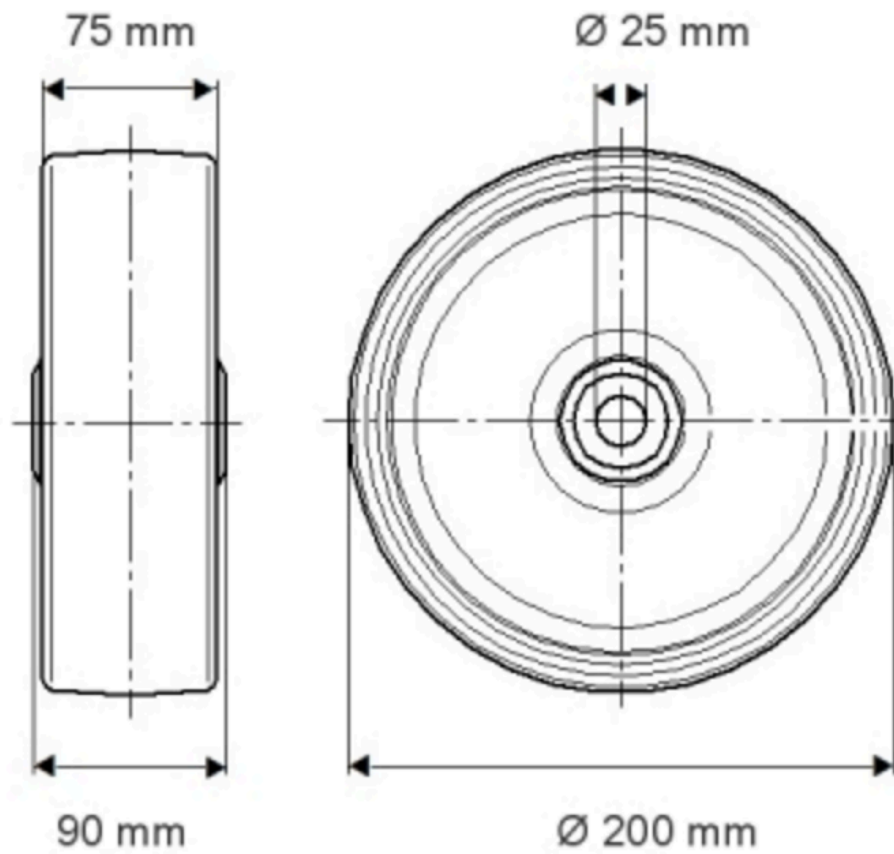


PRODUKTINFORMATION

PURETECH

FVP 200x75-Ø25 H190

EAN 4031582365412

Bestellnummer 00823528

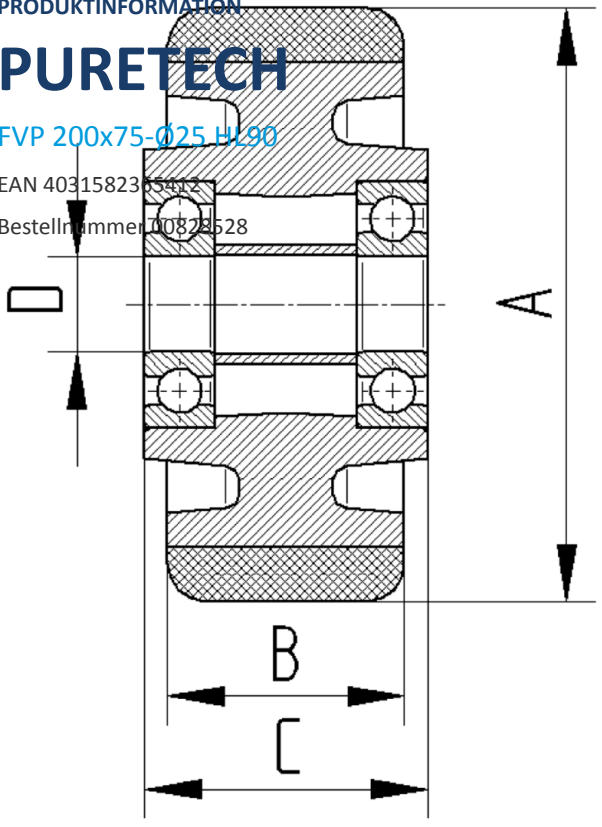

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.