

# NOVATECH

FTP200x80-Ø25 HL90

EAN 4031582329681



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

## 車輪


|             |            |
|-------------|------------|
| 本体材質        | 鋳鉄         |
| トレッド材質      | ポリウレタン、鋳造  |
| ベアリング       | 精密ボールベアリング |
| スレッドガード     | スレッドガード付き  |
| 直径          | 200 mm     |
| トレッド幅       | 80 mm      |
| 車軸穴径        | 25 mm      |
| ハブの長さ       | 90 mm      |
| トレッドの硬度 (A) | 92 ショアA    |

## パフォーマンス

|        |           |
|--------|-----------|
| 回転性能   | ● ● ● ● ○ |
| 動きのノイズ | ● ● ● ○ ○ |
| 摩擦     | ● ● ● ● ○ |
| 耐食性    | ● ● ● ○ ○ |

## コア属性


|           |                          |
|-----------|--------------------------|
| 製品名       | Novatech                 |
| ハウジングタイプ  | 車輪                       |
| 標準        | EN12533 - 重量物向けキャスト<br>— |
| 4km/hの耐荷重 | 1680 kg                  |
| 6km/hの耐荷重 | 1400 kg                  |
| 導電性       | いいえ                      |
| ステンレス     | いいえ                      |
| 静荷重       | 3360 kg                  |
| 温度範囲 (最小) | -20 °C                   |
| 最大温度範囲    | 60 °C                    |
| 総重量       | 7.06 kg                  |

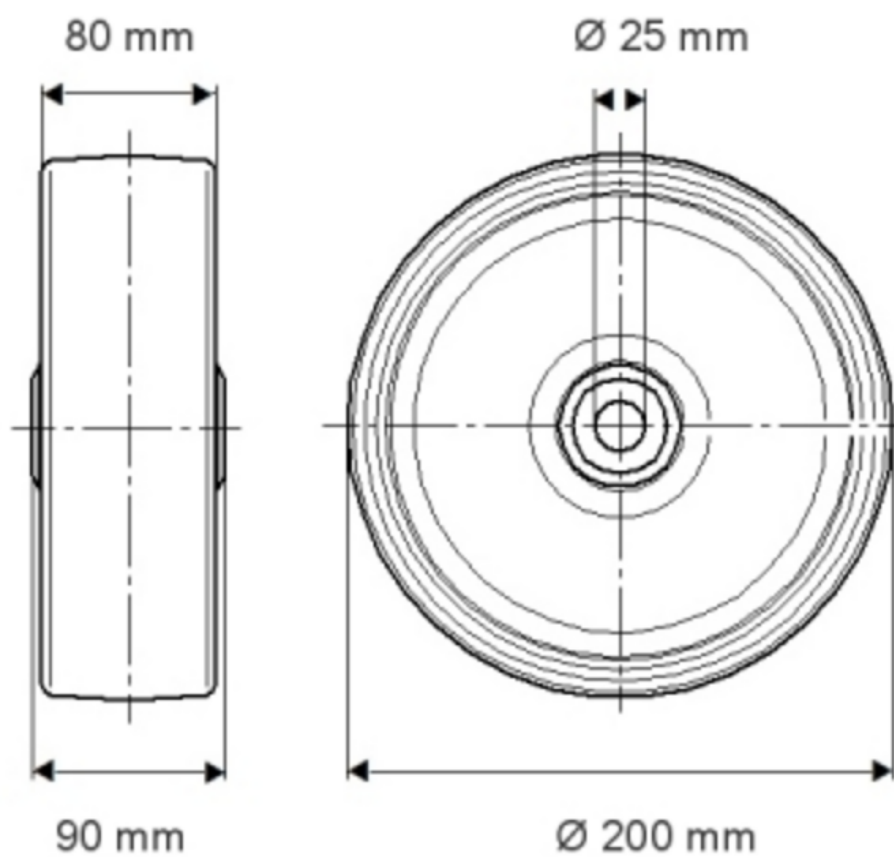

# NOVATECH

FTP200x80-Ø25 HL90

EAN 4031582329681

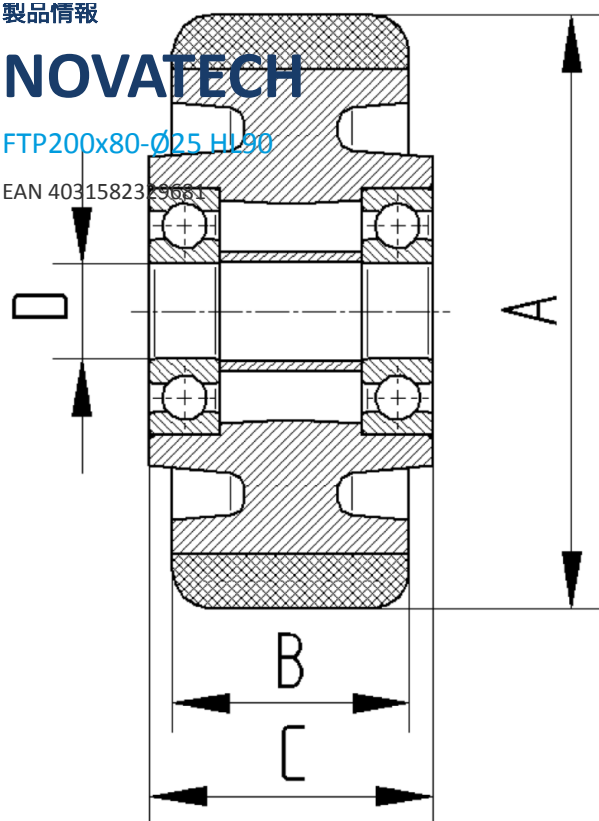

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.