

MAXTECH

UAC160X40-Ø12,5

EAN 4031582457650
Bestellnummer 10009816



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

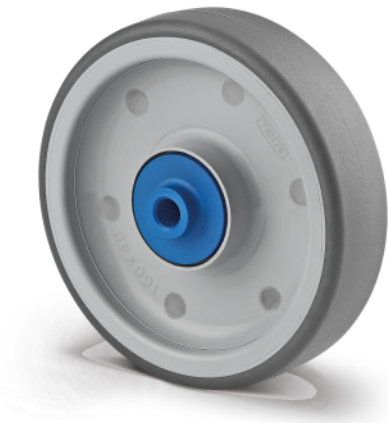


Bild kann vom Originalprodukt abweichen

PERFORMANCE

Laufverhalten	● ● ● ○ ○
Fahrgeräusch	● ● ● ○ ○
Abrieb	● ● ● ● ○
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ● ○

HAUPTMERKMALE

Produktname	Maxtech
Gehäusotyp	Rad
Norm	EN12532 - Transportgeräte
Tragfähigkeit bei 4 km/h	350 kg
Statische Tragfähigkeit	700 kg
Temperaturbereich (Minimum)	-40 °C
Temperaturbereich (Maximum)	80 °C
Gesamtgewicht	0,67 kg

RAD

Material des Radkörpers	Polyamid
Material der Lauffläche	Polyurethan, gespritzt
Lager	Präzisionskugellager, Rostfrei
Fadenschutz	Mit Fadenschutz
Durchmesser	160 mm
Breite der Lauffläche	40 mm
Achsloch Durchmesser	12,5 mm
Härte der Lauffläche (A)	92 Shore A
Härte der Lauffläche (D)	40 Shore D

GEHÄUSE

Rostfrei	✓
----------	---

MAXTECH

UAC160X40-Ø12,5

EAN 4031582457650
Bestellnummer 10009816



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

