

LUMINA

5520PJ050L51-10 BEAR, WHITE



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Výkon role	● ● ● ○ ○
Hluk pohybu	● ● ● ○ ○
Úbytek	● ● ● ● ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ○ ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Lumina
Typ krytu	Otočné Kolečko
Standardní	EN12528 – Nábytková kola
Nosnost 3 km/h	40 kg
Statický Nosnost	80 kg
Rozsah teploty (minimální)	-10 °C
Teplotní rozsah (maximální)	40 °C
Celková výška	71,5 mm
Celková šířka	54,3 mm
Celková hmotnost	0,1 kg
Typ obličeje	Medvídek

KOLO

Materiál těla	Polyprpylen
Materiál běhounu	Termoplastická pryž
Ložisko	Ložisko s distanční trubičkou
Šroub	Ozubené
Ochranná krytka	Bez pouzdra
Průměr	50 mm
Šířka Běhoun	8,5 mm
Šířka těla	8 mm
Tvrдост Běhoun (A)	87 Obuv A

UCHYCENÍ

Materiál	Polyamid
Tvar Vidlice	Uchycení dvou Kolo, uzavřené, s kupolovou kamerou
Otočné ložisko	Přírubový čep, otočný
Offset	20 mm
Radius otočení	60 mm
Otočné rušení	120 mm
Průměr otočné kamery	23 mm

MONTÁŽ

Typ montáže	slepá díra pro armaturu B10
Průměr otvoru Matice	10 mm



Ocenění Red
Dot
Design
Award


LUMINA

5520PJ050L51-10 BEAR, WHITE



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

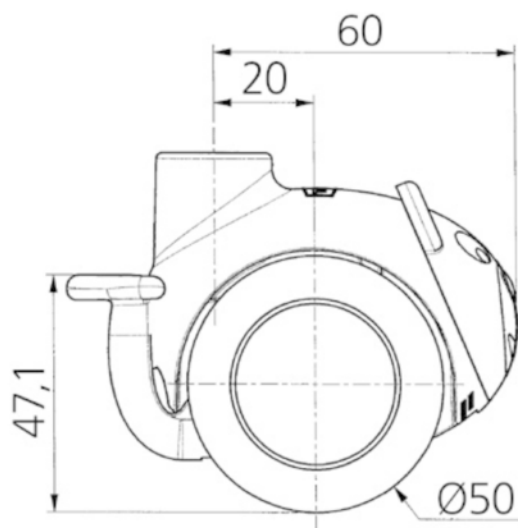

Ocenění Red
Dot
Design
Award