


## NOVATECH

RK.ETP078X78-Ø47X16

EAN 4031582330069



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

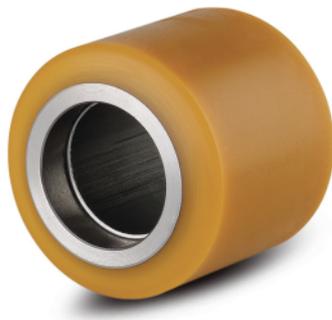

画像は元の製品と異なる場合があります

## パフォーマンス

回転性能	● ● ● ● ○
動きのノイズ	● ● ● ○ ○
摩擦	● ● ● ● ○
耐食性	● ● ● ○ ○

## コア属性

製品名	Novatech
ハウジングタイプ	車輪
標準	EN12532 - 輸送機器
4km/hの耐荷重	700 kg
6km/hの耐荷重	840 kg
静荷重	1400 kg
温度範囲 (最小)	-20 °C
温度範囲 (最大)	60 °C
総重量	0.674 kg

## 車輪

本体材質	未定義
トレッド材質	ポリプロピレン、ソフト
直径	78 mm
トレッド幅	78 mm
トレッドの硬度 (A)	92 ショアA
トレッドの硬度 (D)	42 ショアD
ボールベアリング径	47 mm
ボールベアリング幅	16 mm

# NOVATECH

RK.ETP078X78-Ø47X16

EAN 4031582330069



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 図面

