

# ELASTECH

IFP 250x50-Ø20 HL60

EAN 4031582366280



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

## PERFORMANCE

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Laufverhalten           | ● ● ● ● ● |
| Fahrgeräusch            | ● ● ● ● ● |
| Abrieb                  | ● ● ● ● ● |
| Korrosionsbeständigkeit | ● ● ● ● ● |

## HAUPTMERKMALE

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| Produktname                 | Elastech                  |
| Typ                         | Rad                       |
| Norm                        | EN12532 - Transportgeräte |
| Tragfähigkeit bei 4 km/h    | 500 kg                    |
| Tragfähigkeit bei 6 km/h    | 400 kg                    |
| Elektrisch-leitfähig        | Nein                      |
| Rostfrei                    | Nein                      |
| Statische Tragfähigkeit     | 1000 kg                   |
| Temperaturbereich (Minimum) | -20 °C                    |
| Temperaturbereich (Maximum) | 85 °C                     |
| Gesamtgewicht               | 2,37 kg                   |



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## RAD

|                          |                                      |
|--------------------------|--------------------------------------|
| Tread hardness           | weich                                |
| Material des Radkörpers  | Aluminium                            |
| Material der Lauffläche  | Elastikreifen, spurlos, vulkanisiert |
| Lager                    | Präzisionskugellager                 |
| Radfarbe                 | Grau, spurlos                        |
| Fadenschutz              | Ohne Fadenschutz                     |
| Durchmesser              | 250 mm                               |
| Breite der Lauffläche    | 50 mm                                |
| Achsloch Durchmesser     | 20 mm                                |
| Nabenlänge               | 60 mm                                |
| Breite des Radkörpers    | 50 mm                                |
| Härte der Lauffläche (A) | 68 Shore A                           |

# ELASTECH


IFP 250x50-Ø20 HL60

EAN 4031582366280

Bestellnummer 00838557  
Produktzeichnungen



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

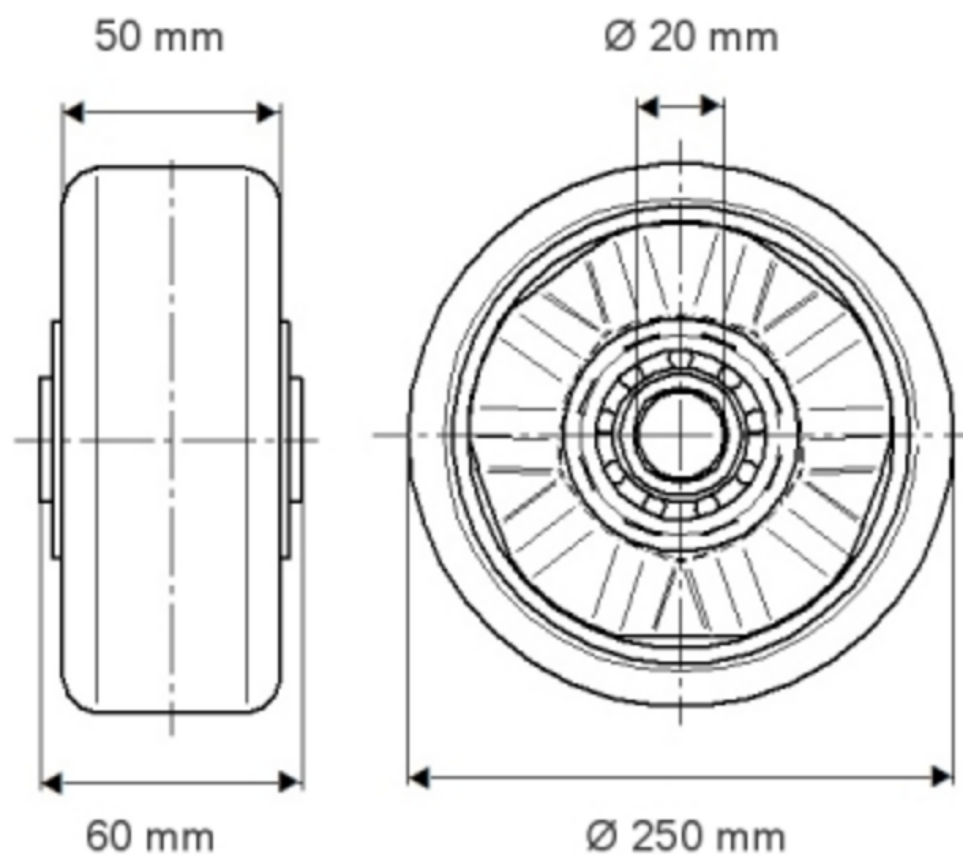


# ELASTECH

IFP 250x50-Ø20 H1.60

EAN 4031582366280

Bestellnummer 00519557

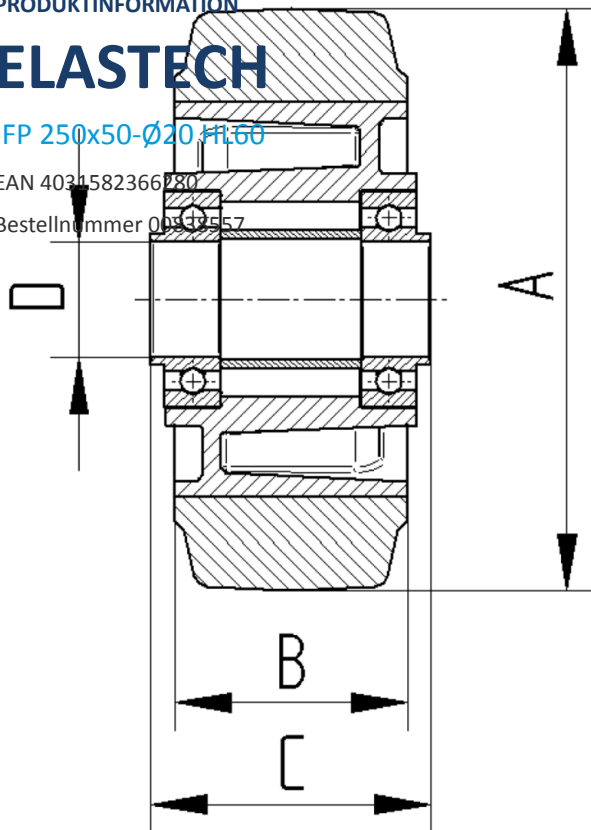

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.