

LEVINA

5377PJP125P30-13 XL 7001/3000

EAN 4031582382235



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能	●●●○○
動きのノイズ	●●●●○
摩擦	●●●○○
耐食性	●●●○○

コア属性

製品名	Levina
ハウジングタイプ	トータルロック付き自在キャスター
標準	EN12530 - デバイスカスター
3km/hの耐荷重	100 kg
導電性	いいえ
ステンレス	いいえ
静荷重	200 kg
温度範囲 (最小)	-10 °C
最大温度範囲	40 °C
取付高	161 mm
全幅	59 mm
総重量	0.57 kg

ハウジング

住宅用建材	ポリアミド
フォーク形状	スリム
旋回ベアリング	2つのボールレース
色	シルバークレー (RAL7001)
オフセット	38 mm
旋回半径	130 mm
旋回径	260 mm
ドーム径	59 mm

車輪

本体材質	ポリプロピレン
トレッド材質	熱可塑性ゴム
ベアリング	精密ボールベアリング
車輪色	シルバークレー (RAL7001)
スレッドガード	スレッドガード付き
直径	125 mm
トレッド幅	32 mm
ボディ幅	32 mm
トレッドの硬度 (A)	87 ショアA

フィッティング

フィッティングタイプ	ボルト穴
ボルト穴径	13 mm



ユニバーサルデザイン賞



ドイツデザイナークラブ

LEVINA



5377PJP125P30-13 XL 7001/3000

EAN 4031582382235

注文番号 00062306
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

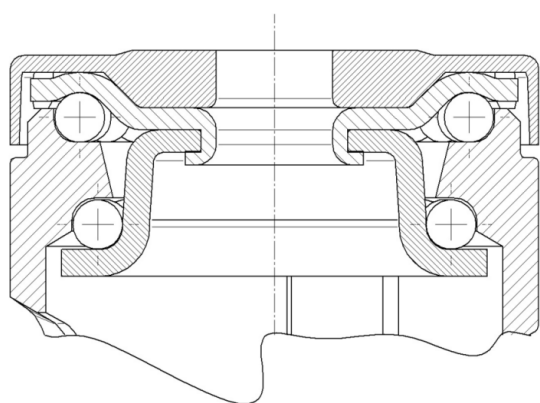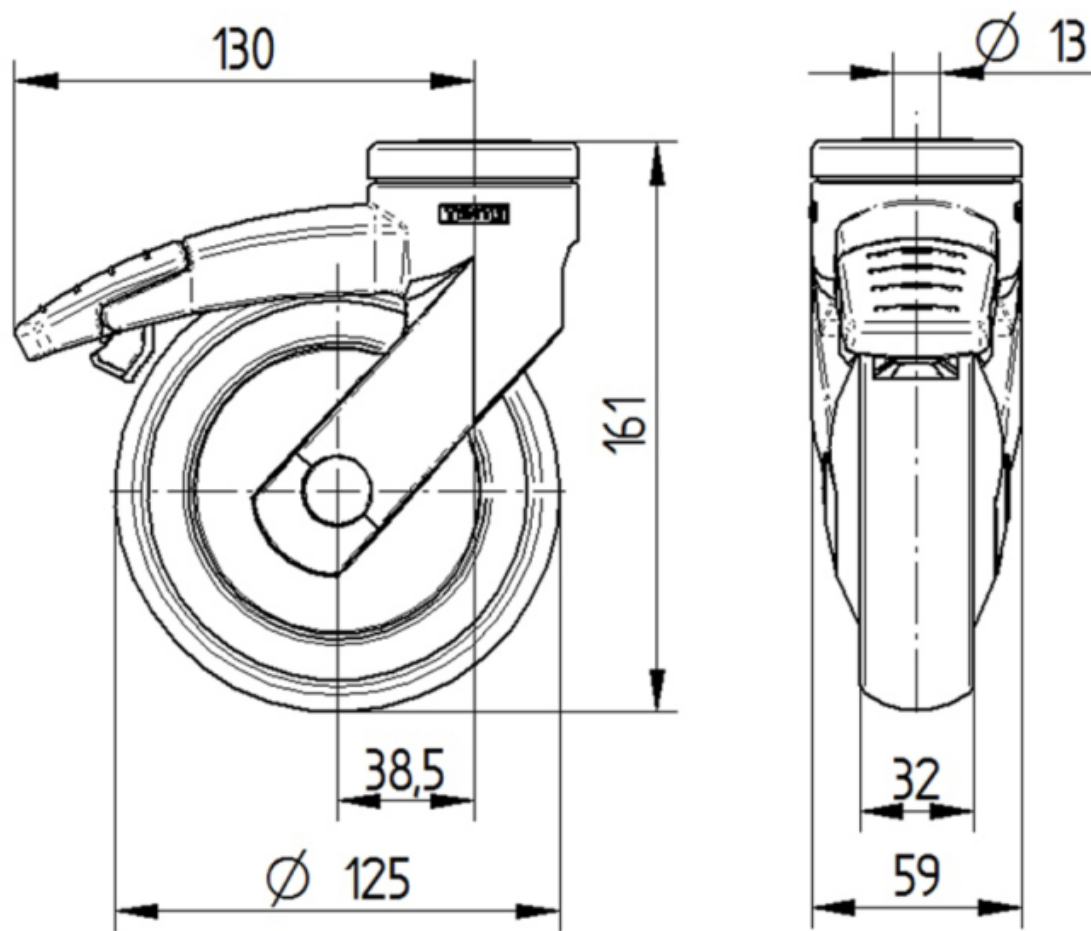

ユニバー
サルデザ
イン賞



ドイツデ
ザイナー
クラブ