



画像は元の製品と異なる場合があります

#### パフォーマンス


|        |           |
|--------|-----------|
| 回転性能   | ● ● ● ● ○ |
| 動きのノイズ | ● ● ● ○ ○ |
| 摩擦     | ● ● ● ● ○ |
| 耐食性    | ● ● ● ○ ○ |

#### コア属性

|           |                |
|-----------|----------------|
| 製品名       | Novatech       |
| ハウジングタイプ  | 車輪             |
| 標準        | EN12532 - 輸送機器 |
| 4km/hの耐荷重 | 800 kg         |
| 6km/hの耐荷重 | 640 kg         |
| 導電性       | いいえ            |
| ステンレス     | いいえ            |
| 静荷重       | 1600 kg        |
| 温度範囲（最小）  | -10 °C         |
| 最大温度範囲    | 60 °C          |
| 総重量       | 1.07 kg        |

#### 車輪

|            |                  |
|------------|------------------|
| 本体材質       | アルミニウム           |
| トレッド材質     | ポリウレタン、鋳造        |
| ベアリング      | 精密ボールベアリング       |
| 車輪色        | ハニーイエロー（RAL1005） |
| スレッドガード    | スレッドガードなし        |
| 直径         | 160 mm           |
| トレッド幅      | 50 mm            |
| 車軸穴径       | 25 mm            |
| ハブの長さ      | 60 mm            |
| ボディ幅       | 50 mm            |
| トレッドの硬度（A） | 92 ショアA          |
| トレッドの硬度（D） | 42 ショアD          |

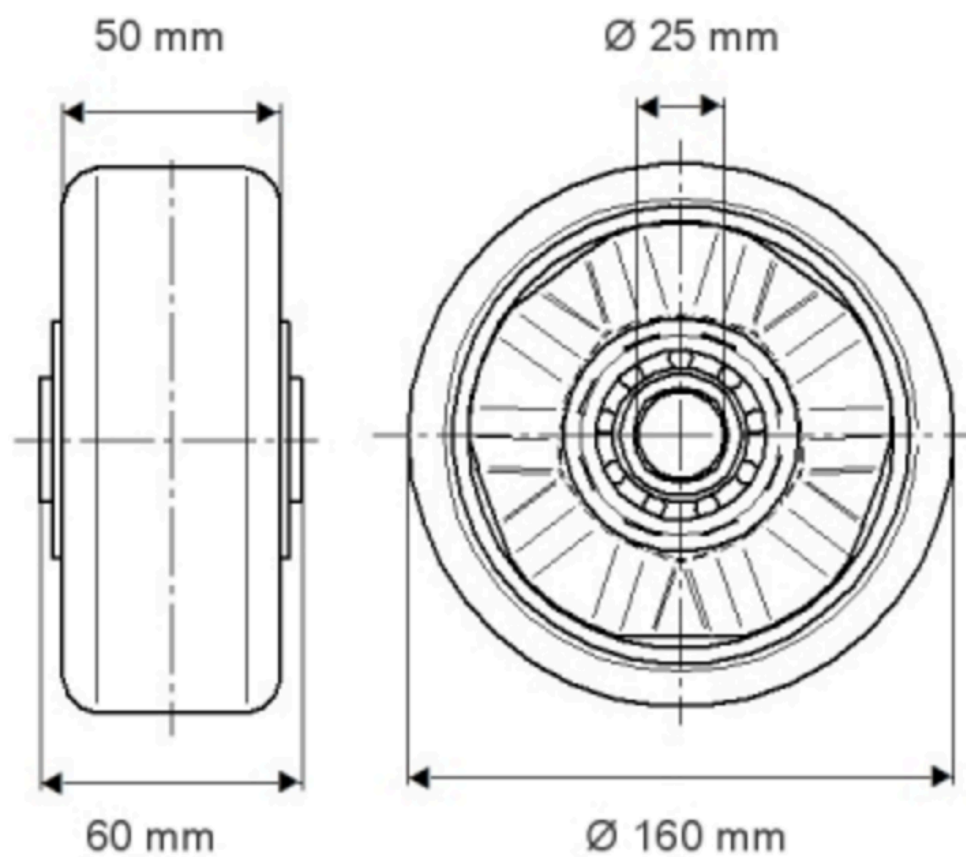


# NOVATECH

ITP 160x50-025

EAN 4031582319910

注文番号 00880810

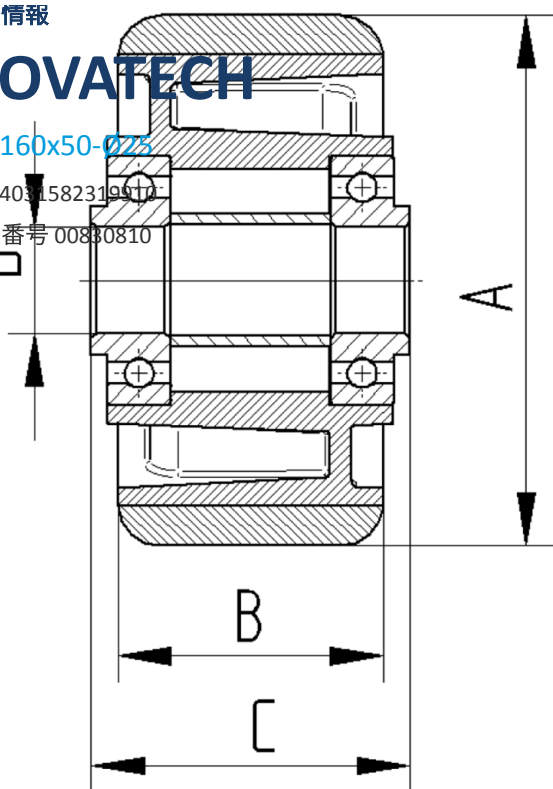

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.