

NOVATECH

ITP 250x50-Ø25 HL60 soft cv

EAN 4031582329629



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll	● ● ● ● ○
El soroll del moviment	● ● ● ● ○
Atràcia	● ● ● ● ○
Resistència a a la corrosió	● ● ● ○ ○

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Novatech
Tipus	Aro
Tracidad de carga a 4 km/h	800 kg
Tracidad de carga a 6 km/h	640 kg
Conducció elèctrica	No
Inoxidable	No
Tracidad de carga estàtica	1600 kg
Temperatura (mínim)	-10 °C
Temperatura màxima (màxim)	60 °C
Pes total	2,15 kg

RODA

Tread profile	convex
Tread hardness	suau
Material corporal	Alumini
Material de la banda de rodadura	Poliuretà, Fos
El Bearing	Rodament de boles de precisió
Roda de color	Trànsit gris A (RAL7042)
Protectors de fil	Sense vigilància
Diametralització	250 mm
Banda de rodadura ample	50 mm
El forat Eix Diàmetre del forat	25 mm
Longitud del cub	60 mm
Corporació ample	50 mm
La duresa del Banda de rodadura (A)	80 Shore A

NOVATECH


ITP 250x50-Ø25 HL60 soft cv

EAN 4031582329629

Número de comanda 00835104
Plànols del producte



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

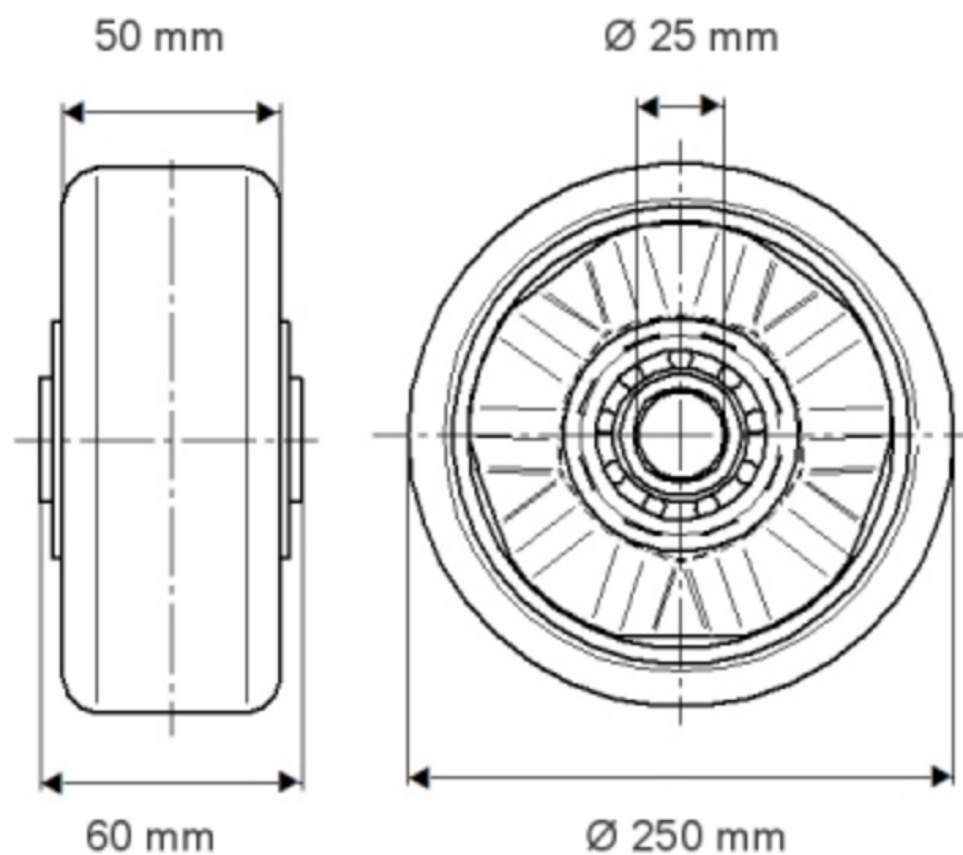


NOVATECH

ITP 250x50-Ø25-H160-soft cv

EAN 4031582329629

Número de comanda 00835104

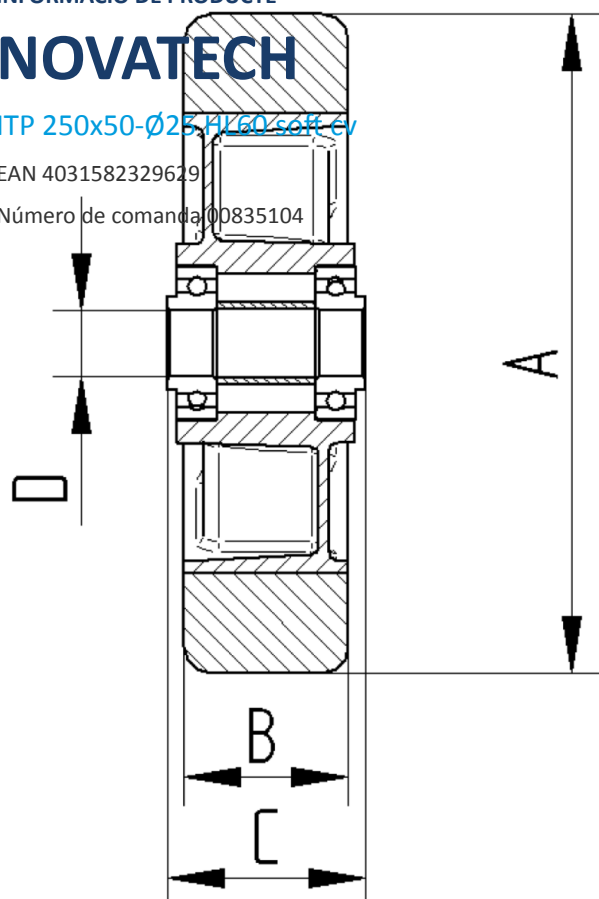

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.