

NOVATECH

ITP 250x55-Ø25 HL60

EAN 4031582319934



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス


回転性能	● ● ● ● ○
動きのノイズ	● ● ● ○ ○
摩擦	● ● ● ● ○
耐食性	● ● ● ○ ○

コア属性

製品名	Novatech
ハウジングタイプ	車輪
標準	EN12532 - 輸送機器
4km/hの耐荷重	1000 kg
6km/hの耐荷重	800 kg
導電性	いいえ
ステンレス	いいえ
静荷重	2000 kg
温度範囲（最小）	-10 °C
最大温度範囲	60 °C
総重量	1.9 kg

車輪

本体材質	アルミニウム
トレッド材質	ポリウレタン、鋳造
ベアリング	精密ボールベアリング
車輪色	ハニーイエロー（RAL1005）
スレッドガード	スレッドガードなし
直径	250 mm
トレッド幅	55 mm
車軸穴径	25 mm
ハブの長さ	60 mm
ボディ幅	55 mm
トレッドの硬度（A）	92 ショアA
トレッドの硬度（D）	42 ショアD

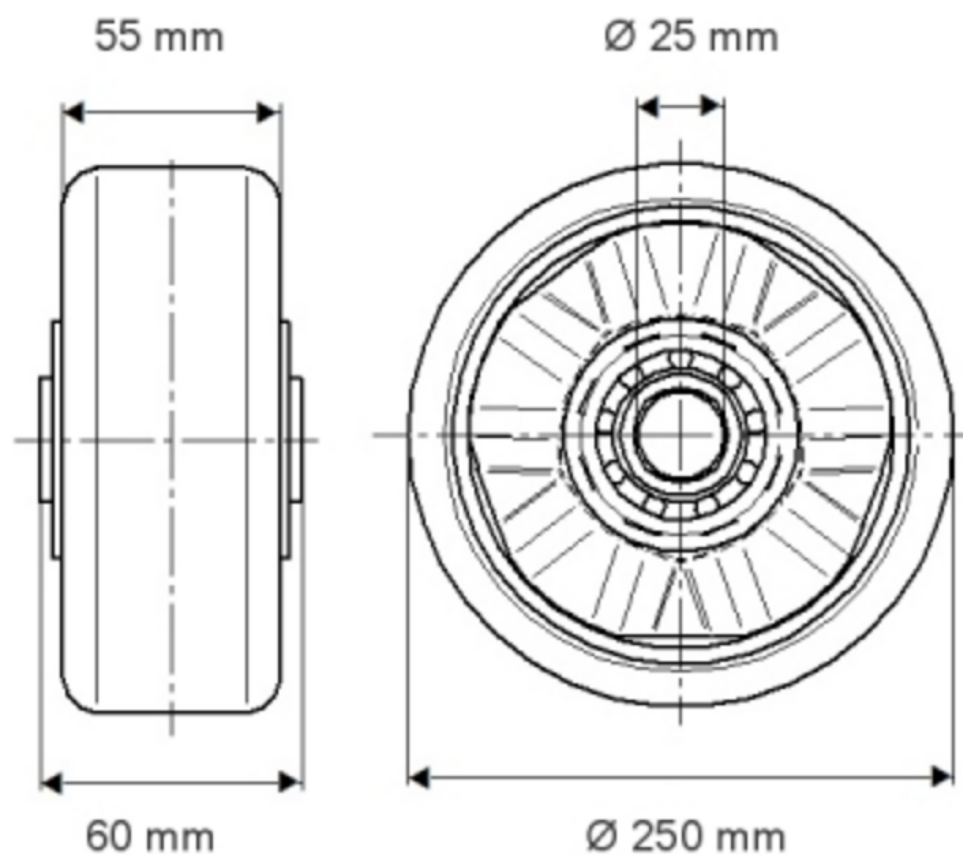


NOVATECH

ITP 250x55-025 H160

EAN 4031582319937

注文番号 00827859

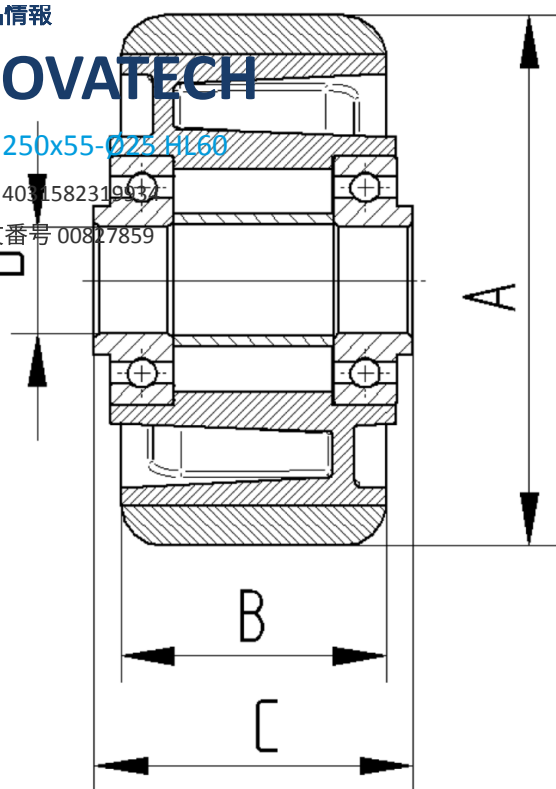

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.