

LEVINA

5377PJP125P30-13 XL 7001/3000

EAN 4031582382235



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Rullja veiktspēja	● ● ● ● ○ ○
Kustības trokšnis	● ● ● ● ○
Nodilums	● ● ● ● ○ ○
Korozijas izturīgs	● ● ● ● ○ ○

PAMATA ATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Levina
Korpusa tips	Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu
Standarta	EN12530 - Ierīču atbalsta rieņņi
Kravnesība pie 3 km/h	100 kg
Elektrovadītspējīga	Nē
Nerūsējošais	Nē
Statiskā kravnesība	200 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-10 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	40 °C
Kopējais augstums	161 mm
Kopējais platums	59 mm
Kopējais svars	0,57 kg

KRONŠTEINIS

Mājojklā materiāls	Poliamīds
Dakšas forma	Plāns
Grozāmais gultnis	Divu bumbu sacīkstes
Krāsa	Sudraba pelēka (RAL7001)
Ofsets	38 mm
Pagrieziena rādiuss	130 mm
Grozāms savienojums	260 mm
Kupola diametrs	59 mm

RITENIS

Korpusa materiāls	Polipropilēns
Protektora materiāls	Termoplastiskas gumija
Gūltnis	Cuscinetti a sfera di precisione
Ritenis krāsa	Sudraba pelēka (RAL7001)
Izplešanās armatūra	Ar vītņu aizsargu
Diametrs	125 mm
Protektora platums	32 mm
Korpusa platums	32 mm
Protektora cietība (A)	87 Krasts A

UZSTĀDĪŠANA

Uzstādīšanas veids	Avere zem skrūves
Skrūves atveres diametrs	13 mm

«Universal
Design»
balvaVācijas
dizaineru
klubs

LEVINA



5377PJP125P30-13 XL 7001/3000

EAN 4031582382235

Pasūtījuma numurs 00062306
Produkta rasējumi



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

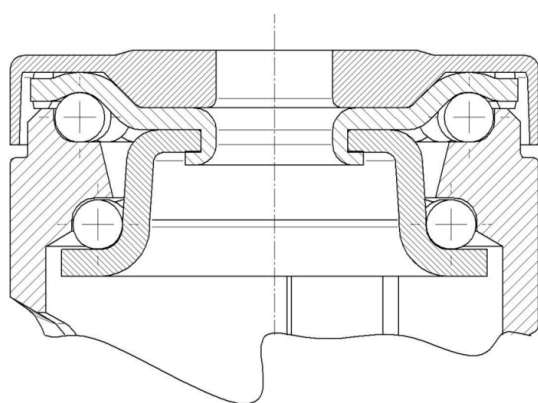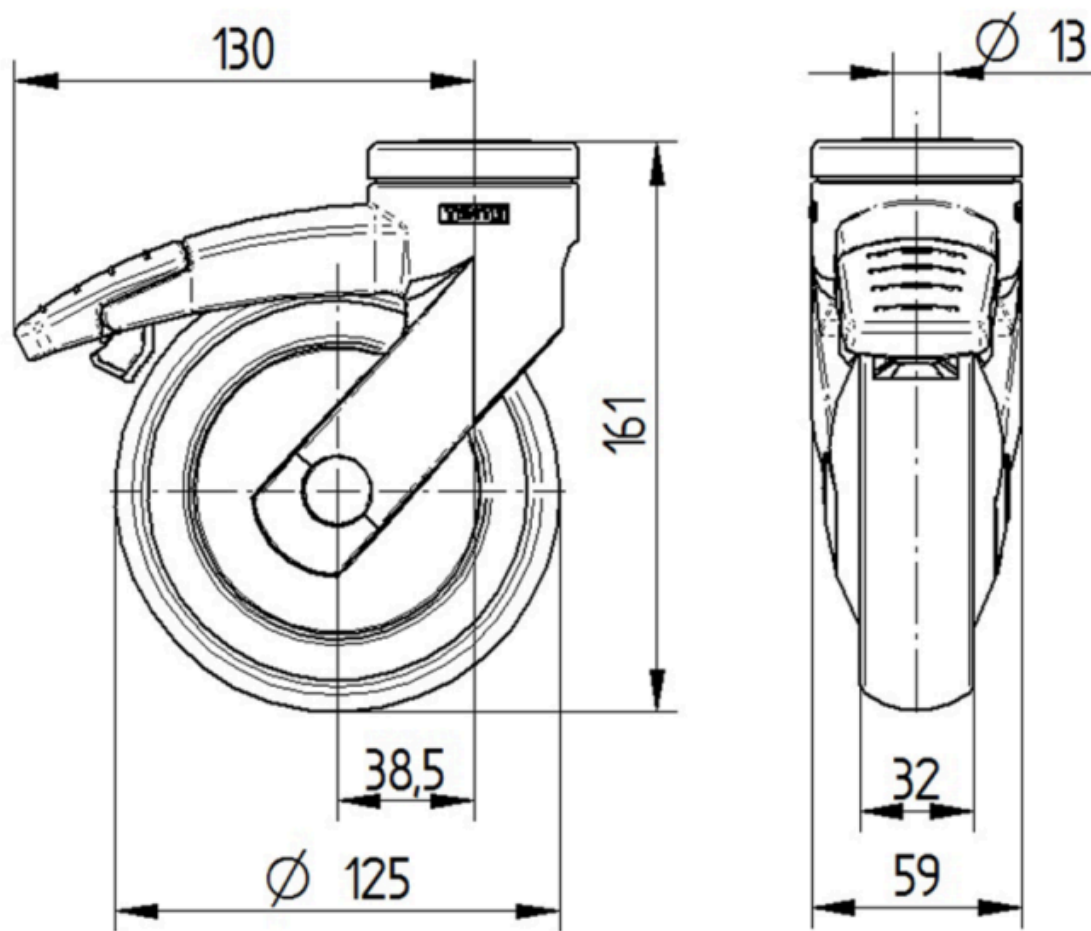

«Universal
Design»
balva



Vācijas
dizaineru
klubs