

## LINEA LOW HEIGHT

5945UAP075P30-10 LH 9002/3000/7015/9002

EAN 4031582370782



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

## パフォーマンス

|        |           |
|--------|-----------|
| 回転性能   | ● ● ● ● ● |
| 動きのノイズ | ● ● ● ○ ○ |
| 摩擦     | ● ● ● ● ○ |
| 耐食性    | ● ● ● ● ○ |

## コア属性

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| 製品名       | Linea low height   |
| ハウジングタイプ  | ホイールブレーキ付き自在キャスター  |
| 標準        | EN12530 - デバイスカスター |
| 3km/hの耐荷重 | 90 kg              |
| 導電性       | いいえ                |
| ステンレス     | いいえ                |
| 静荷重       | 180 kg             |
| 温度範囲 (最小) | -20 °C             |
| 最大温度範囲    | 60 °C              |
| 取付高       | 78 mm              |
| 全幅        | 58 mm              |
| 総重量       | 0.23 kg            |

## ハウジング

|         |                   |
|---------|-------------------|
| 住宅用建材   | ポリアミド             |
| フォーク形状  | 双輪ハウジング           |
| 旋回ベアリング | 精密ボールベアリング        |
| 色       | グレーホワイト (RAL9002) |
| オフセット   | 23 mm             |
| 旋回半径    | 78 mm             |
| 旋回径     | 156 mm            |
| ドーム径    | 30 mm             |

## 車輪

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| 本体材質        | ポリアミド             |
| トレッド材質      | ポリウレタン、樹脂成型       |
| ベアリング       | 精密ボールベアリング        |
| トレッド色       | スレートグレー (RAL7015) |
| 車輪色         | スレートグレー (RAL7015) |
| スレッドガード     | スレッドガード付き         |
| 直径          | 75 mm             |
| トレッド幅       | 15 mm             |
| 車軸穴径        | 0 mm              |
| ハブの長さ       | 0 mm              |
| ボディ幅        | 15 mm             |
| トレッドの硬度 (A) | 92 ショアA           |

## フィッティング

|            |       |
|------------|-------|
| フィッティングタイプ | ボルト穴  |
| ボルト穴径      | 10 mm |

ドイツ  
デザイナー  
クラブインター  
ツム賞IFデザイ  
ン賞

# LINEA LOW HEIGHT

5945UAP075P30-10 LH 9002/3000/7015/9002


EAN 4031582370782

注文番号 00771415

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

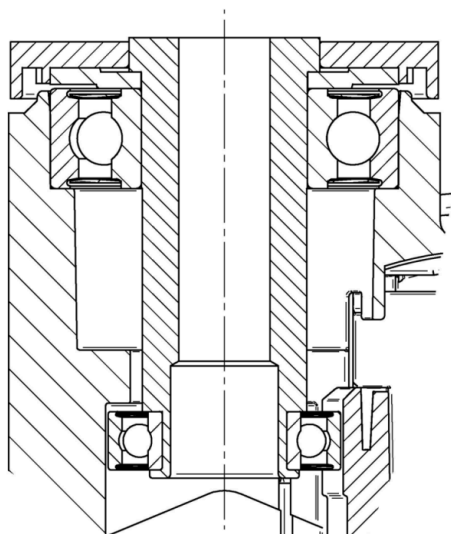

ドイツ  
デザイナー  
クラブ



インター  
ツム賞



product  
design  
award

IFデザイ  
ン賞