

LINEA

5941UAP150P30-13 KICK PEDAL RAL7001

EAN 4031582411553



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能	● ● ● ● ●
動きのノイズ	● ● ● ● ○
摩擦	● ● ● ● ○
耐食性	● ● ● ● ○

コア属性

製品名	Linea
ハウジングタイプ	方向ロック付き旋回キャスター
標準	EN12530 - デバイスカスター
3km/hの耐荷重	130 kg
静荷重	260 kg
温度範囲 (最小)	-20 °C
最大温度範囲	60 °C
取付高	170 mm
全幅	89 mm
総重量	1.25 kg

車輪

本体材質	ポリアミド
トレッド材質	ポリウレタン、樹脂成型
ベアリング	精密ボールベアリング
スレッドガード	スレッドガード付き
直径	150 mm
トレッド幅	22 mm
トレッドの硬度 (A)	92 ショアA

ハウジング

材料	ポリアミド
フォーク形状	双輪ハウジング
旋回ベアリング	精密ボールベアリング
色	シルバークレー (RAL7001)
オフセット	52 mm
旋回半径	156 mm
旋回径	312 mm
ドーム径	56 mm

フィッティング

フィッティングタイプ	ボルト穴
ボルト穴径	13 mm

ドイツデザイナー
クラブ

インターツム賞



IFデザイン賞

LINEA


5941UAP150P30-13 KICK PEDAL RAL7001

EAN 4031582411553



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

図面

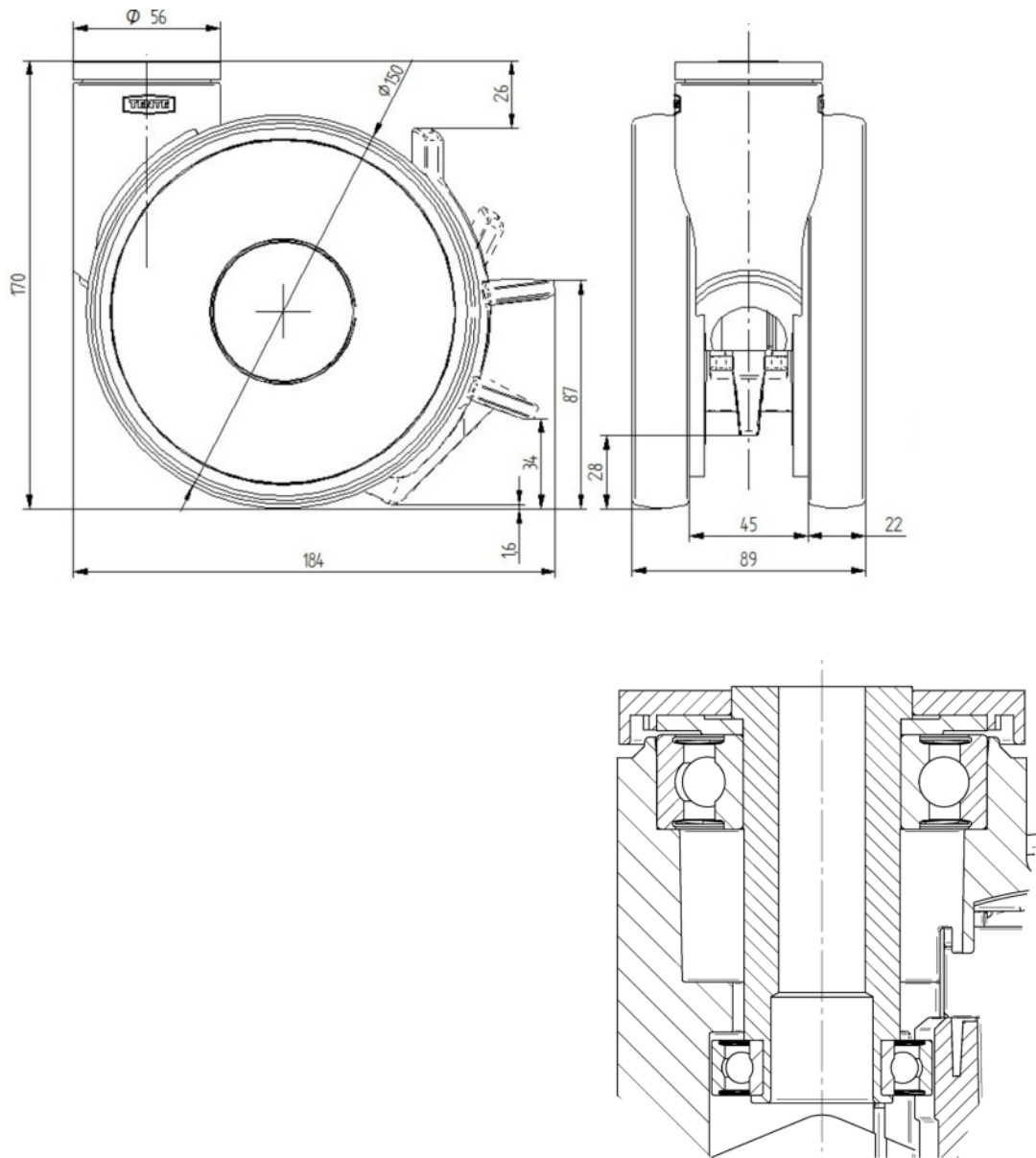

ドイツデザイナー
クラブ



インターツム賞



IFデザイン賞