

FOOTMASTER

FOOT MASTER GASD-075-ASF-HUD

EAN 4031582495201



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

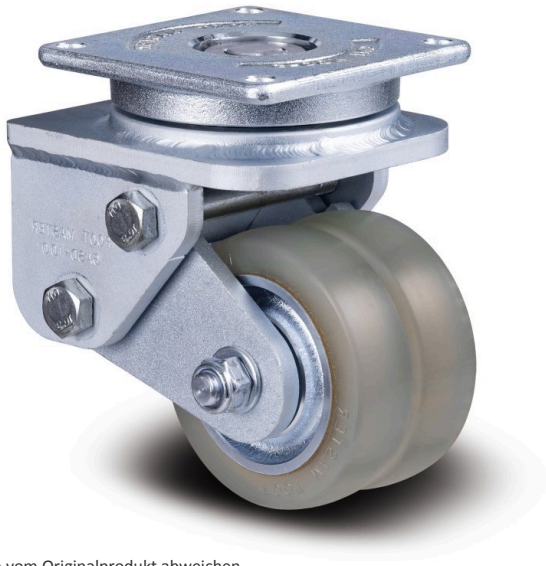


Bild kann vom Originalprodukt abweichen

PERFORMANCE

Laufverhalten	○ ○ ○ ○ ○
Fahrgeräusch	○ ○ ○ ○ ○
Abrieb	○ ○ ○ ○ ○
Korrosionsbeständigkeit	○ ○ ○ ○ ○

HAUPTMERKMALE

Produktname	Footmaster
Typ	Lenkrolle
Tragfähigkeit bei 3 km/h	250 kg
Elektrisch-leitfähig	Nein
Rostfrei	Nein
Temperaturbereich (Minimum)	-10 °C
Temperaturbereich (Maximum)	90 °C
Bauhöhe	120 mm
Gesamtbreite	128 mm
Gesamtgewicht	6,97 kg

GEHÄUSE

Ausladung	30 mm
Schwenkradius	90 mm
Störkreis	180 mm
Dom Durchmesser	112 mm

RAD

Lager	Unbearbeitete Nabe
Durchmesser	75 mm
Breite der Lauffläche	30 mm
Breite des Radkörpers	30 mm

BEFESTIGUNG

Plattenlänge	112 mm
Plattenbreite	112 mm
Plattenlochlänge (Maximum)	92 mm
Plattenlochbreite (Maximum)	92 mm
Plattenloch Durchmesser	9 mm

FOOTMASTER

FOOT MASTER GASD-075-ASF-HUD

EAN 4031582495201

Bestellnummer 00800105
Produktzeichnungen



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

