


## NOVATECH

RK.ETP075X50-Ø47X12

EAN 4031582369496



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

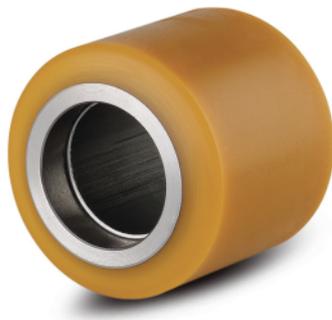

画像は元の製品と異なる場合があります

## パフォーマンス

回転性能	● ● ● ● ○
動きのノイズ	● ● ● ○ ○
摩擦	● ● ● ● ○
耐食性	● ● ● ○ ○

## コア属性

製品名	Novatech
ハウジングタイプ	車輪
3km/hの耐荷重	500 kg
静荷重	1000 kg
温度範囲 (最小)	-20 °C
温度範囲 (最大)	60 °C
総重量	0.549 kg

## 車輪

本体材質	未定義
トレッド材質	ポリプロピレン、ソフト
直径	75 mm
トレッド幅	50 mm
トレッドの硬度 (A)	92 ショアA
ボールベアリング径	47 mm
ボールベアリング幅	12 mm

# NOVATECH

RK.ETP075X50-Ø47X12

EAN 4031582369496



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 図面

