


NOVATECH

RK.ETP075X50-Ø47X12

EAN 4031582369496



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

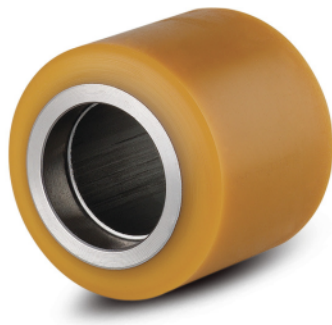

画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能 ● ● ● ● ○

動きのノイズ ● ● ● ○ ○

摩擦 ● ● ● ● ○

耐食性 ● ● ● ○ ○

コア属性

製品名 Novatech

ハウジングタイプ 車輪

3km/hの耐荷重 500 kg

静荷重 1000 kg

温度範囲 (最小) -20 °C

最大温度範囲 60 °C

総重量 0.549 kg

車輪

本体材質	未定義
トレッド材質	ポリプロピレン、ソフト
直径	75 mm
トレッド幅	50 mm
トレッドの硬度 (A)	92 ショアA
ボールベアリング径	47 mm
ボールベアリング幅	12 mm

NOVATECH

RK.ETP075X50-Ø47X12

EAN 4031582369496



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

図面

