

ALPHA

3478PVR125P63 CL60 OH161

EAN 4031582306804



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

PERFORMANCE

Laufverhalten	● ● ● ○ ○
Fahrgeräusch	● ● ● ● ○
Abrieb	● ● ● ○ ○
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ○ ○

HAUPTMERKMALE

Produktname	Alpha
Typ	Bockrolle
Norm	EN12532 - Transportgeräte
Tragfähigkeit bei 4 km/h	100 kg
Elektrisch-leitfähig	Nein
Rostfrei	Nein
Statische Tragfähigkeit	200 kg
Temperaturbereich (Minimum)	-20 °C
Temperaturbereich (Maximum)	60 °C
Bauhöhe	161 mm
Gesamtbreite	115 mm
Gesamtgewicht	1,31 kg

GEHÄUSE

Gehäusematerial	Stahlblech, schwer
Gabelform	Bauchig
Farbe	Blaupassiviert

RAD

Material des Radkörpers	Polypropylen
Material der Lauffläche	Vollgummi, schwarz
Lager	Rollenlager
Achse	Verschraubt
Radfarbe	Graphit schwarz (RAL9011)
Fadenschutz	Ohne Fadenschutz
Durchmesser	125 mm
Breite der Lauffläche	37 mm
Breite des Radkörpers	37 mm
Härte der Lauffläche (A)	80 Shore A

BEFESTIGUNG

Befestigungsart	Mittelgroße rechteckige Platte
Plattenlänge	137 mm
Plattenbreite	115 mm
Plattenlochlänge (Minimum)	75 mm
Plattenlochlänge (Maximum)	80 mm
Plattenlochbreite (Minimum)	75 mm
Plattenlochbreite (Maximum)	105 mm
Plattenloch Durchmesser	11 mm

ALPHA


3478PVR125P63 CL60 OH161

EAN 4031582306804

Bestellnummer 00007006
Produktzeichnungen



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

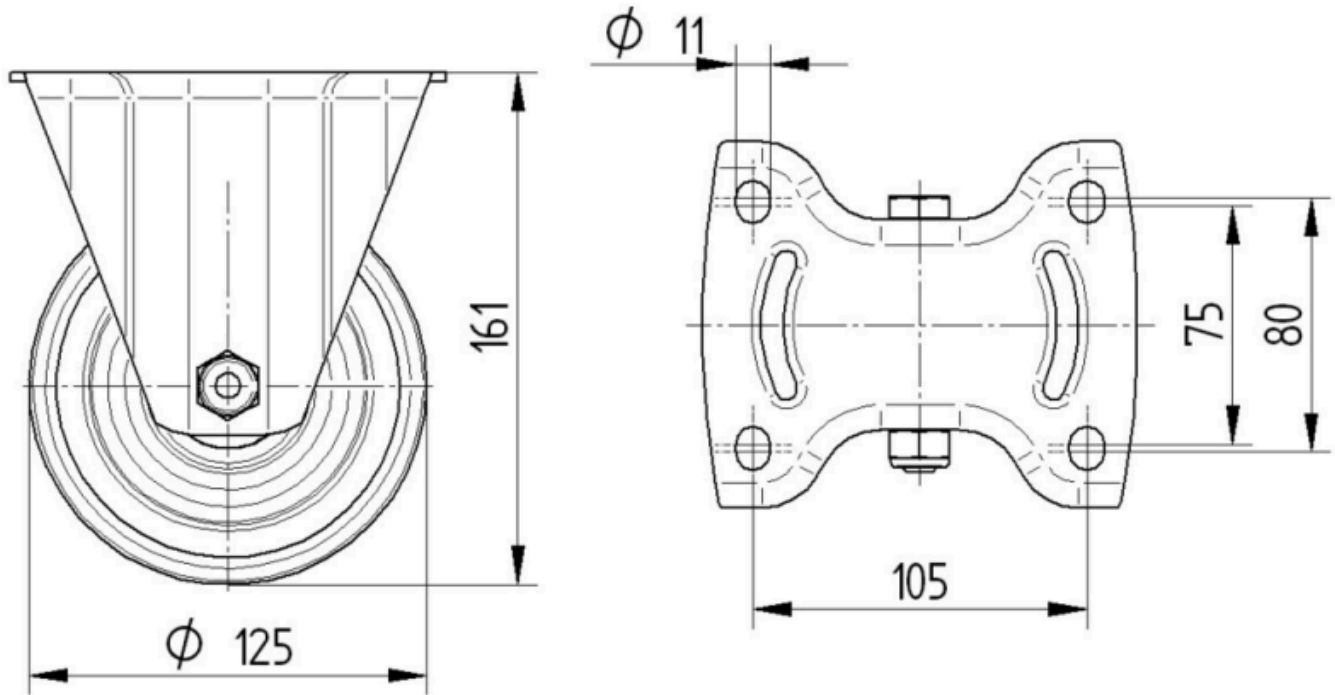

8478UAD125 P63

