

LINEA CLINIC

5946UAC150R36-32S300H155 4xM6

EAN 4031582359930



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能	● ● ● ● ●
動きのノイズ	● ● ● ○ ○
摩擦	● ● ● ● ○
耐食性	● ● ● ● ○

コア属性

製品名	Linea clinic
ハウジングタイプ	センターロック、トータルロック付き自在キャスター
標準	EN12531 - 病院用ベッドキャスターと類似した
3km/hの耐荷重	150 kg
4km/hの耐荷重	150 kg
導電性	いいえ
ステンレス	はい
静荷重	300 kg
温度範囲 (最小)	-10 °C
最大温度範囲	40 °C
取付高	155 mm
全幅	71 mm
総重量	1.09 kg
認証	TÜV Süd によるテストと監視

ドイツ
デザイナー
クラブインター
zum 賞product
design
awardIFデザイ
ン賞

ハウジング

住宅用建材	ポリアミド
フォーク形状	双輪ハウジング
旋回ベアリング	精密ボールベアリング
オフセット	47.5 mm
旋回半径	122.5 mm
旋回径	254 mm

車輪

本体材質	ポリアミド
トレッド材質	ポリウレタン、樹脂成型
ベアリング	精密ボールベアリング、ステンレス
スレッドガード	スレッドガード付き
直径	150 mm
トレッド幅	15 mm
トレッドの硬度 (A)	92 ショアA

フィッティング

フィッティングタイプ	プロファイルバー用カム穴付き ステム、ショート版
ボルト径	32 mm
ボルト長	50 mm
ヒント	病院用ベッドメーカーは、洗浄可能なベッドのフィッティングエリアを封止する必要があります。

LINEA CLINIC


5946UAC150R36-32S30OH155 4xM6

EAN 4031582359930



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

製品図面

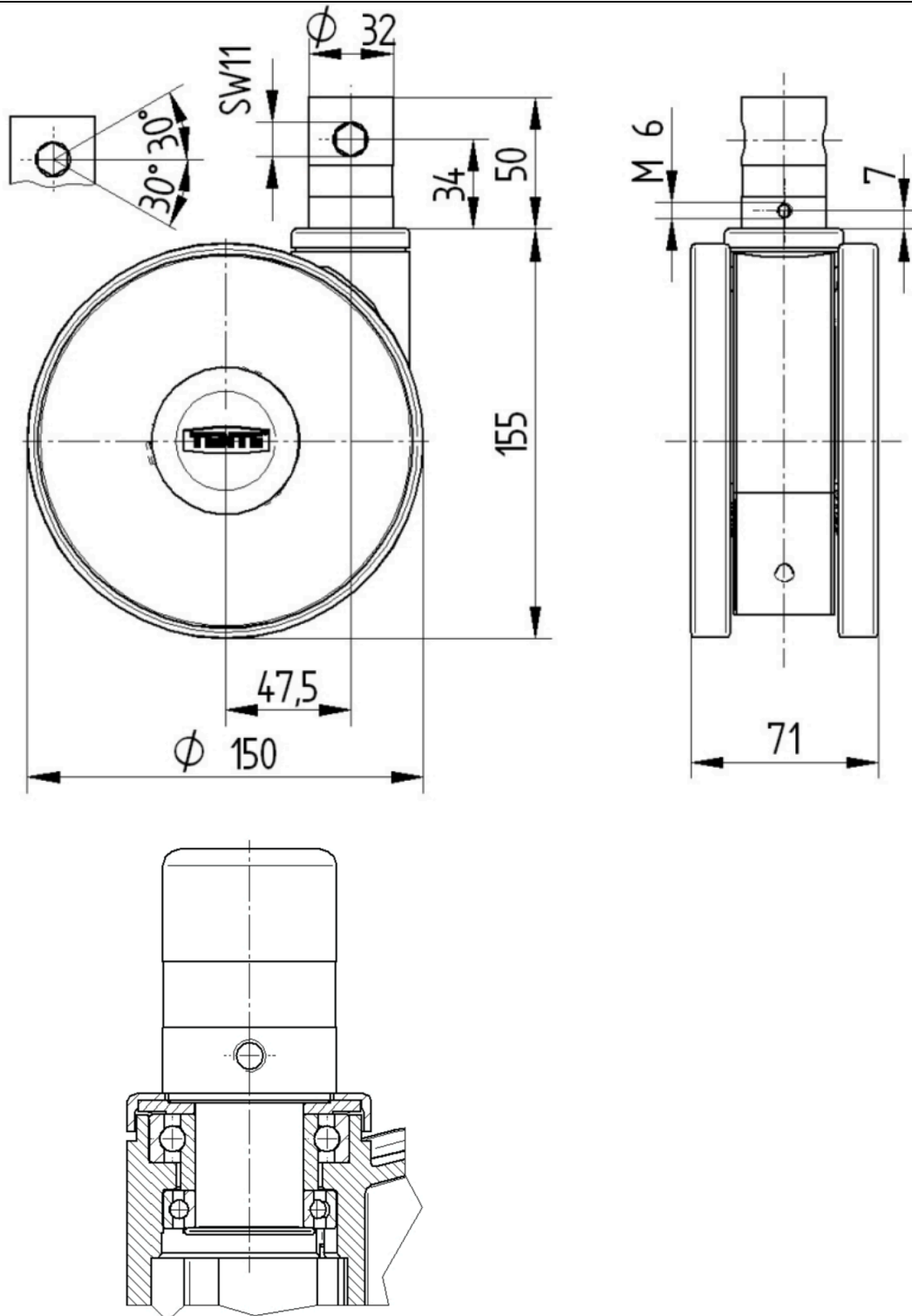

ドイツデ
ザイナー
クラブ



インター
ツム賞



product
design
award

IFデザイ
ン賞