

ELASTECH

EEZ250x60-Ø190 DG

EAN 4031582318340



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

PERFORMANCE


Laufverhalten	● ● ● ○ ○
Fahrgeräusch	● ● ● ○ ○
Abrieb	● ● ● ○ ○
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ○ ○

HAUPTMERKMALE

Produktname	Elastech
Typ	Rad
Norm	EN12533 - Schwerlastrollen
Tragfähigkeit bei 4 km/h	630 kg
Tragfähigkeit bei 6 km/h	525 kg
Elektrisch-leitfähig	Nein
Rostfrei	Nein
Statische Tragfähigkeit	1260 kg
Temperaturbereich (Minimum)	-20 °C
Temperaturbereich (Maximum)	85 °C
Gesamtgewicht	1,36 kg

RAD

Tread hardness	weich
Material des Radkörpers	Stahl, Eisen
Material der Lauffläche	Elastikreifen, schwarz, vulkanisiert
Lager	Bohrung, unbearbeitet
Durchmesser	250 mm
Breite der Lauffläche	60 mm
Achsloch Durchmesser	190 mm
Härte der Lauffläche (A)	68 Shore A

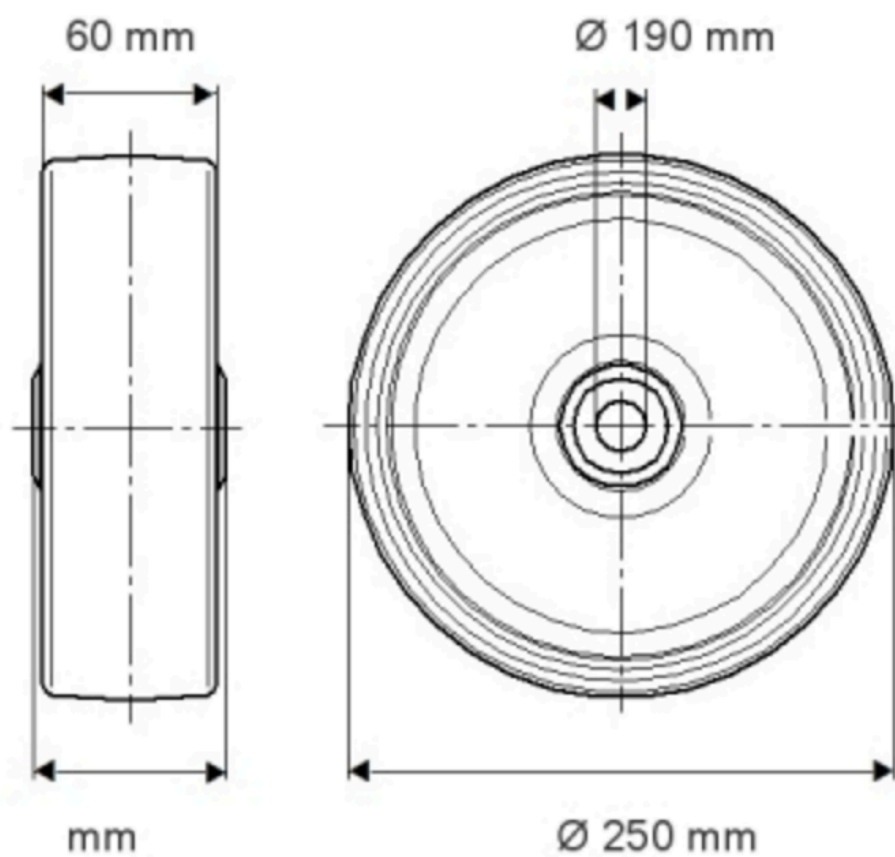


ELASTECH

EEZ250x60-Ø190 DG

EAN 4034582318340

Bestellnummer 00830877

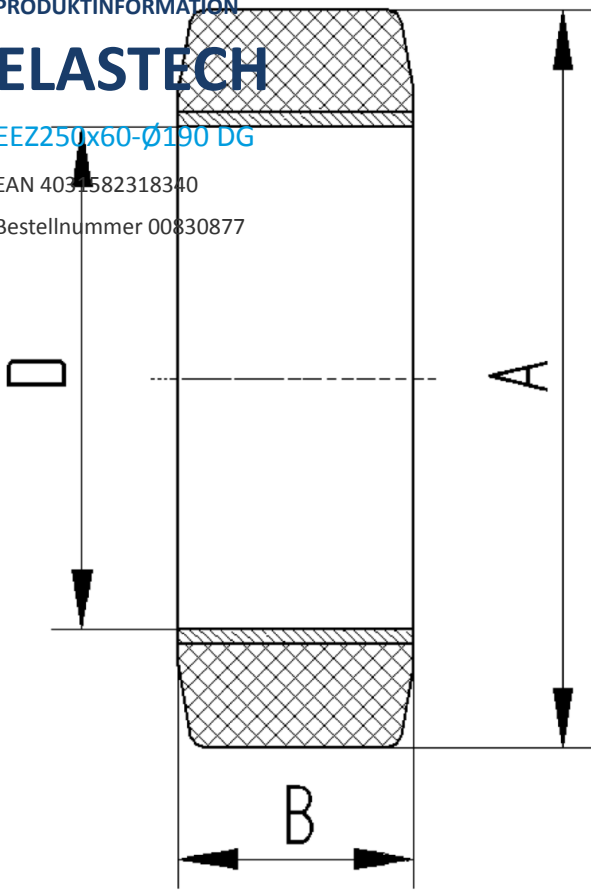

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.