

ANIKA

5925UAI075L51-10 DOM18

EAN 4031582455465



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

PERFORMANCE

Laufverhalten	● ● ● ○ ○
Fahrgeräusch	● ● ● ○ ○
Abrieb	● ● ● ○ ○

HAUPTMERKMALE

Produktname	Anika
Gehäusotyp	Lenkrolle mit Radfeststeller
Norm	EN12528 - Möbelrollen
Tragfähigkeit bei 3 km/h	50 kg
Statische Tragfähigkeit	100 kg
Temperaturbereich (Minimum)	-10 °C
Temperaturbereich (Maximum)	40 °C
Bauhöhe	77,2 mm
Gesamtbreite	41,5 mm
Gesamtgewicht	0,14 kg

RAD

Material des Radkörpers	Polyamid
Material der Lauffläche	Polyurethan, gespritzt
Lager	Gleitlager mit Distanzrohr
Achse	Vernietet
Fadenschutz	Ohne Fadenschutz
Durchmesser	75 mm
Breite der Lauffläche	11 mm

GEHÄUSE

Material	Polyamid
Gabelform	Doppelrollen-Gehäuse
Schwenklager	Stift, drehbar
Ausladung	24 mm
Schwenkradius	87,7 mm
Störkreis	175,4 mm
Dom Durchmesser	18 mm

BEFESTIGUNG

Befestigungsart	Blindloch für Bundstift B10
Rückenloch Durchmesser	10 mm



ANIKA



5925UAI075L51-10 DOM18

EAN 4031582455465



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

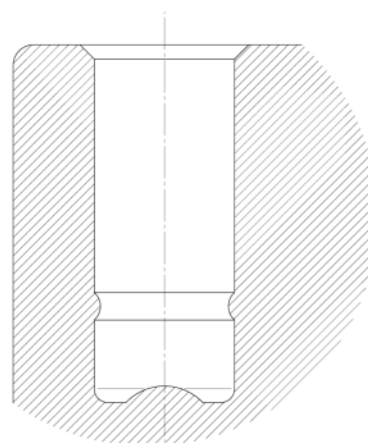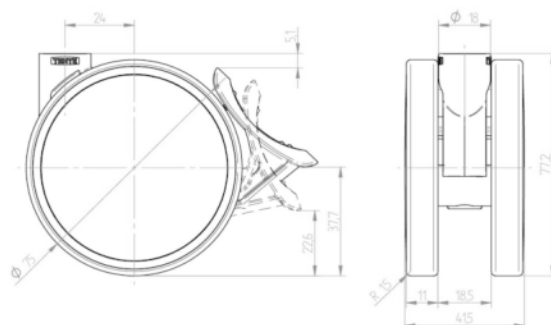

Interzum
Award