

ALPHA

3470PJP100P62 BLUE

EAN 4031582410488

Bestellnummer 00061715



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

PERFORMANCE

Laufverhalten	● ● ● ○ ○
Fahrgeräusch	● ● ● ○ ○
Abrieb	● ● ● ○ ○
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ○ ○

HAUPTMERKMALE

Produktname	Alpha
Gehäusetyp	Lenkrolle
Norm	EN12532 - Transportgeräte
Tragfähigkeit bei 4 km/h	125 kg
Statische Tragfähigkeit	250 kg
Temperaturbereich (Minimum)	-20 °C
Temperaturbereich (Maximum)	60 °C
Bauhöhe	128 mm
Gesamtgewicht	0,8 kg

RAD

Material des Radkörpers	Polypropylen
Material der Lauffläche	Thermoplastischer Gummi
Lager	Präzisionskugellager
Achse	Verschraubt
Fadenschutz	Mit Fadenschutz
Durchmesser	100 mm
Breite der Lauffläche	35 mm
Härte der Lauffläche (A)	65 Shore A

GEHÄUSE

Material	Stahlblech, schwer
Gabelform	Bauchig
Schwenklager	Kugelbahn, zweireihig
Ausladung	40 mm
Schwenkradius	90 mm
Störkreis	180 mm

BEFESTIGUNG

Befestigungsart	Rechteckige Platte
Plattenlänge	105 mm
Plattenbreite	80 mm
Plattenlochlänge (Minimum)	77 mm
Plattenlochlänge (Maximum)	80 mm
Plattenlochbreite (Maximum)	60 mm
Plattenloch Durchmesser	9 mm

ALPHA

3470JP100P62 BLUE



EAN 4031582410488
Bestellnummer 00061715



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

3470U00100P62-neu

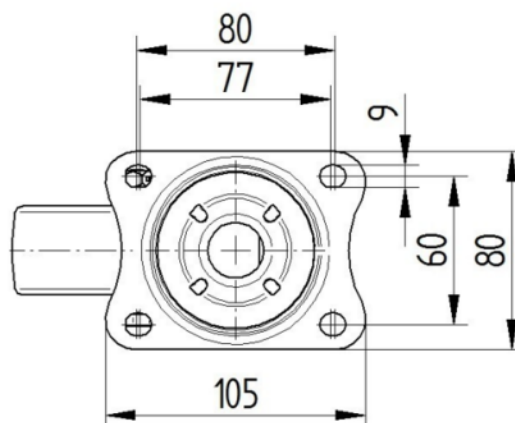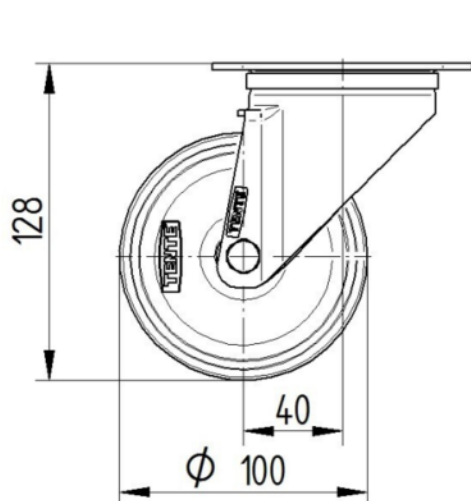

Platte 3470-080P62-105x80

