

NOVATECH

ITP 160x50-Ø25 HL60 soft cv

EAN 4031582332179



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ


Производительность рулона	● ● ● ● ● ○
Шум движения	● ● ● ● ● ○
Исчезновение	● ● ● ● ● ○
Устойчивость к коррозии	● ● ● ● ○ ○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Novatech
Тип	Колесо
Стандартный	EN12532 - Транспортировочное оборудование
Грузоподъемность при 4 км/ч	550 kg
Грузоподъемность при 6 км/ч	440 kg
Электропроводящий	Нет
Нержавеющая сталь	Нет
Грузоподъемность статическая	1100 kg
Диапазон температур (минимальный)	-10 °C
Диапазон температур (максимальный)	60 °C
Общий вес	1,17 kg

КОЛЕСО

Tread profile	выпуклый
Tread hardness	мягкий
Материал корпуса	Алюминий
Материал протектора	Полиуретан, Литой
Подшипник	Прецизионный шариковый подшипник
Цвет Колесо	Серый цвет дорожного движения А (RAL7042)
Защита от проводов	Без защиты резьбы
Диаметр	160 mm
Ширина Протектор	50 mm
Диаметр отверстия Ось	25 mm
Длина хаба	60 mm
Ширина тела	50 mm
Твердость Протектор (А)	80 Береговая А

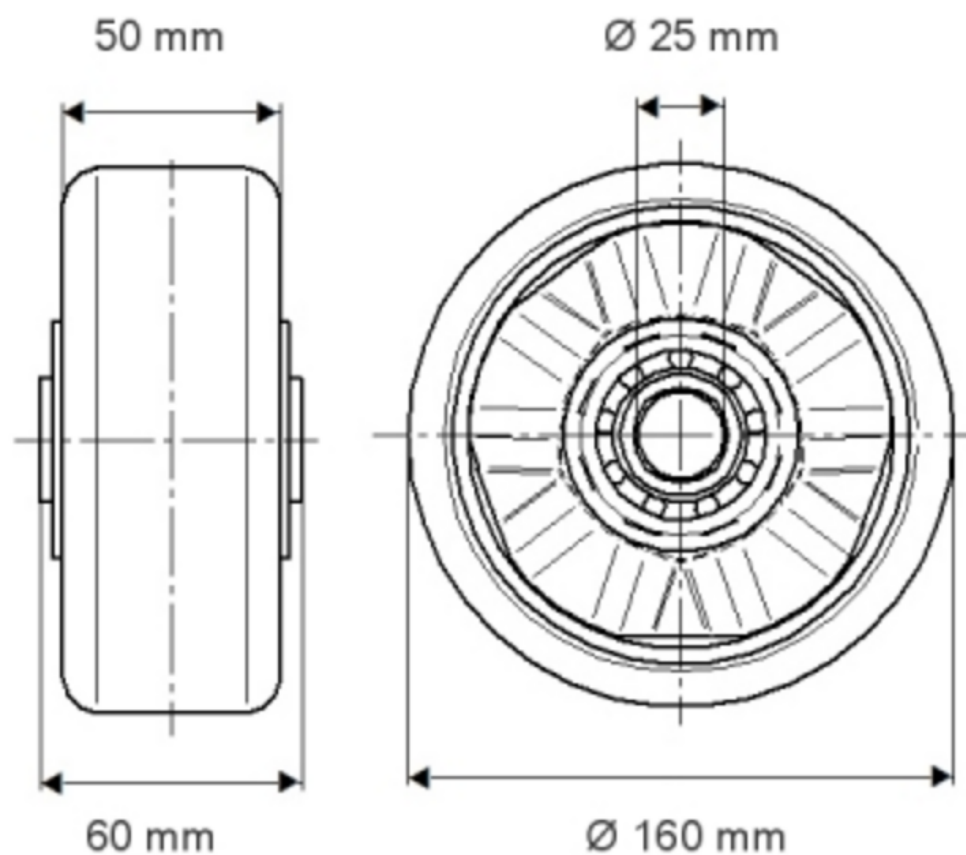


NOVATECH

ИТР 160x50-Ø25, H160x50H cv

EAN 4031582332179

Номер заказа 00839136

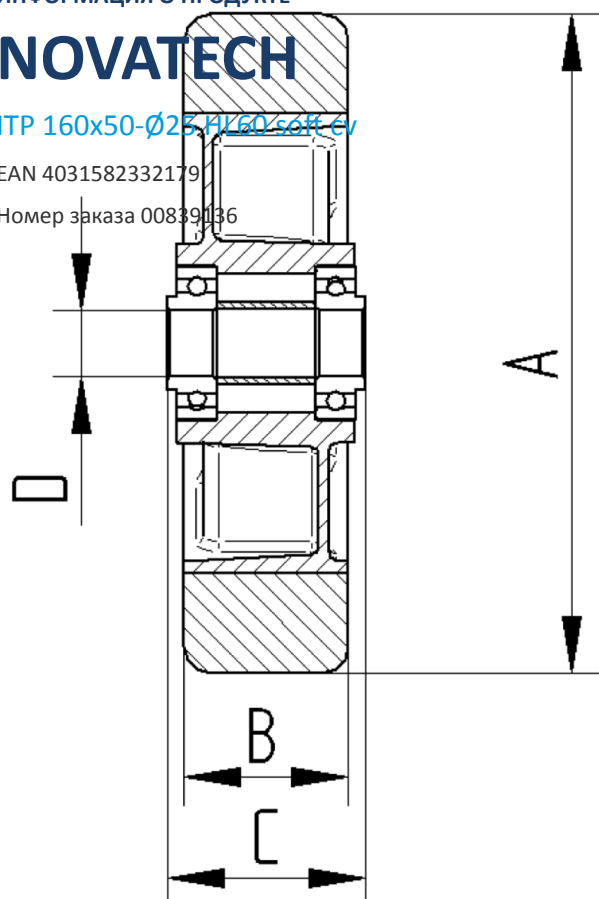

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.