


FOOTMASTER

FOOT MASTER GATD-075-ASF-HUD

EAN 4031582495232
 订单号 00800112



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

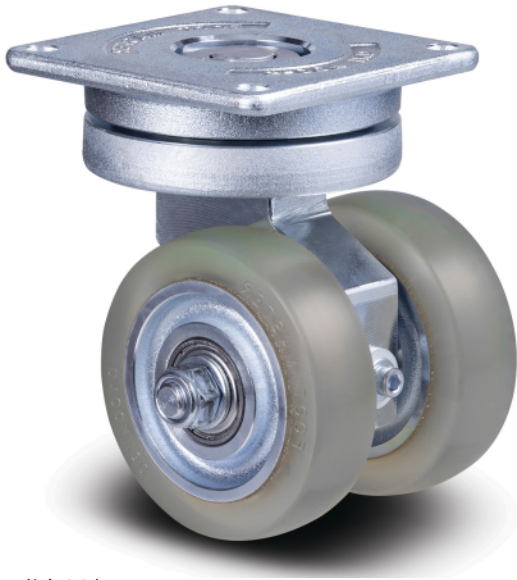

图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	○ ○ ○ ○ ○
运动噪音	○ ○ ○ ○ ○
损耗	○ ○ ○ ○ ○
耐腐蚀性	○ ○ ○ ○ ○

核心属性

产品名称	Footmaster
外壳类型	万向脚轮
3 km/h的载重	250 kg
温度范围 (最低)	-10 ° C
最高温度范围	90 ° C
总高	123 mm
总宽度	131 mm
总重量	5.56 kg

轮子

轴承	未加工中心
直径	75 mm
胎面宽度	30 mm
轮体宽度	30 mm

支架

偏移量	30 mm
旋转半径	81 mm
转向干涉	162 mm
圆顶直径	104 mm

固定件

上板长	112 mm
上板宽	112 mm
上板孔长度 (最大)	92 mm
上板孔宽度 (最大)	92 mm
上板孔直径	9 mm

FOOTMASTER

FOOT MASTER GATD-075-ASF-HUD

EAN 4031582495232
订单号 00800112



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

技术图纸

