

## STYLEA

5925XGI065L51-11 DOM23X43,6

EAN 4031582342239



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

## パフォーマンス

回転性能	● ● ● ○ ○
動きのノイズ	● ● ● ○ ○
摩擦	● ● ● ○ ○
耐食性	● ● ● ● ○

## コア属性

製品名	Stylea
ハウジングタイプ	ホイールブレーキ付き自在キャスター
標準	EN12528 - 家具用キャスター
3km/hの耐荷重	50 kg
導電性	✓
静荷重	100 kg
温度範囲 (最小)	-10 °C
最大温度範囲	40 °C
取付高	91.5 mm
全幅	46 mm

## 車輪

本体材質	ポリアミド、導電性
トレッド材質	熱可塑性ゴム、導電性
ベアリング	スパーサーチューブ付きプレーンベアリング
車軸	リベット止め
スレッドガード	スレッドガードなし
直径	65 mm
トレッド幅	7 mm

## ハウジング

材料	ポリアミド
フォーク形状	双輪ハウジング
旋回ベアリング	ステム、旋回
旋回半径	77 mm
旋回径	154 mm
ドーム径	23 mm

## フィッティング

フィッティングタイプ	B10用止まり穴
ボルト穴径	11 mm

ドイツデザイナー  
クラブ

インターツム賞



IFデザイン賞

# STYLEA


5925XGI065L51-11 DOM23X43,6

EAN 4031582342239



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 図面

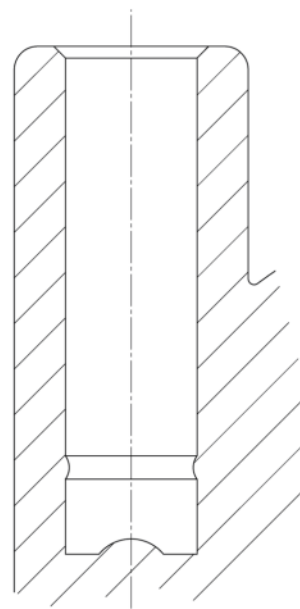

ドイツデザイナー  
クラブ



インターツム賞



IFデザイン賞