

## ICS

5328UAX125P51 INOX 7001

EAN 4031582310313



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

## パフォーマンス

回転性能	● ● ● ○ ○
動きのノイズ	● ● ● ○ ○
摩擦	● ● ● ● ○
耐食性	● ● ● ● ●

## コア属性

製品名	ICS
ハウジングタイプ	固定キャスター
標準	EN12530 - デバイスカスター
3km/hの耐荷重	100 kg
静荷重	200 kg
温度範囲 (最小)	-10 °C
温度範囲 (最大)	40 °C
取付高	166 mm
全幅	52 mm
総重量	0.757 kg

## 車輪

本体材質	ポリアミド
トレッド材質	ポリウレタン、樹脂成型
ベアリング	精密ボールベアリング、封止
車輪色	シルバークレー (RAL7001)
スレッドガード	一体型スレッドガード
直径	125 mm
トレッド幅	32 mm
ボディ幅	32 mm
トレッドの硬度 (A)	92 ショアA
トレッドの硬度 (D)	42 ショアD

## ハウジング

材料	ポリアミド
フォーク形状	スリム
色	シルバークレー (RAL7001)
ドーム径	52 mm

## フィッティング

フィッティングタイプ	長方形プレート
プレート長	95 mm
プレート幅	70 mm
プレート穴長 (最大)	50 mm
プレート穴幅 (最大)	75 mm
プレート穴径	11 mm



IFデザイン賞

# ICS



5328UAX125P51 INOX 7001

EAN 4031582310313



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 図面

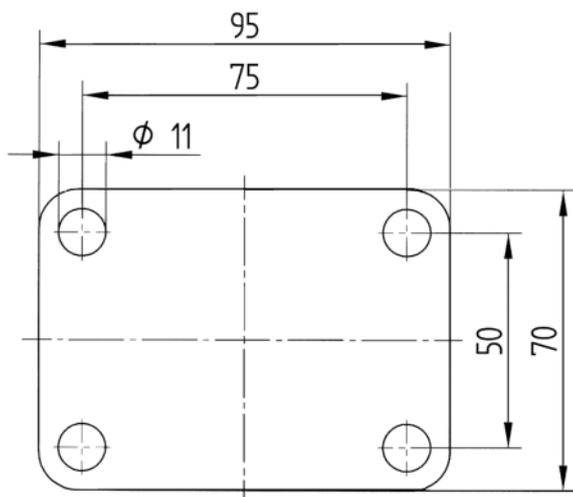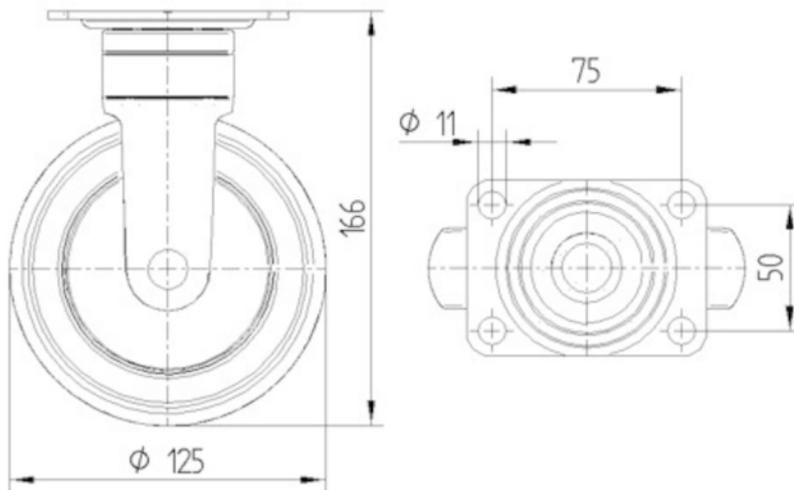

IFデザイン賞