

NOVATECH

FTP 400x100-Ø40 HL120

EAN 4031582319491



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能	● ● ● ● ○
動きのノイズ	● ● ● ○ ○
摩擦	● ● ● ● ○
耐食性	● ● ● ○ ○

コア属性


製品名	Novatech
ハウジングタイプ	車輪
標準	EN12533 - 重量物向けキャスト
4km/hの耐荷重	3840 kg
6km/hの耐荷重	3200 kg
導電性	いいえ
ステンレス	いいえ
静荷重	6400 kg
温度範囲 (最小)	-10 °C
最大温度範囲	60 °C
総重量	28.24 kg



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

車輪

本体材質	鋳鉄
トレッド材質	ポリウレタン、鋳造
ベアリング	精密ボールベアリング
車輪色	ハニーイエロー (RAL1005)
スレッドガード	スレッドガード付き
直径	400 mm
トレッド幅	100 mm
車軸穴径	40 mm
ハブの長さ	120 mm
ボディ幅	100 mm
トレッドの硬度 (A)	92 ショアA
トレッドの硬度 (D)	42 ショアD

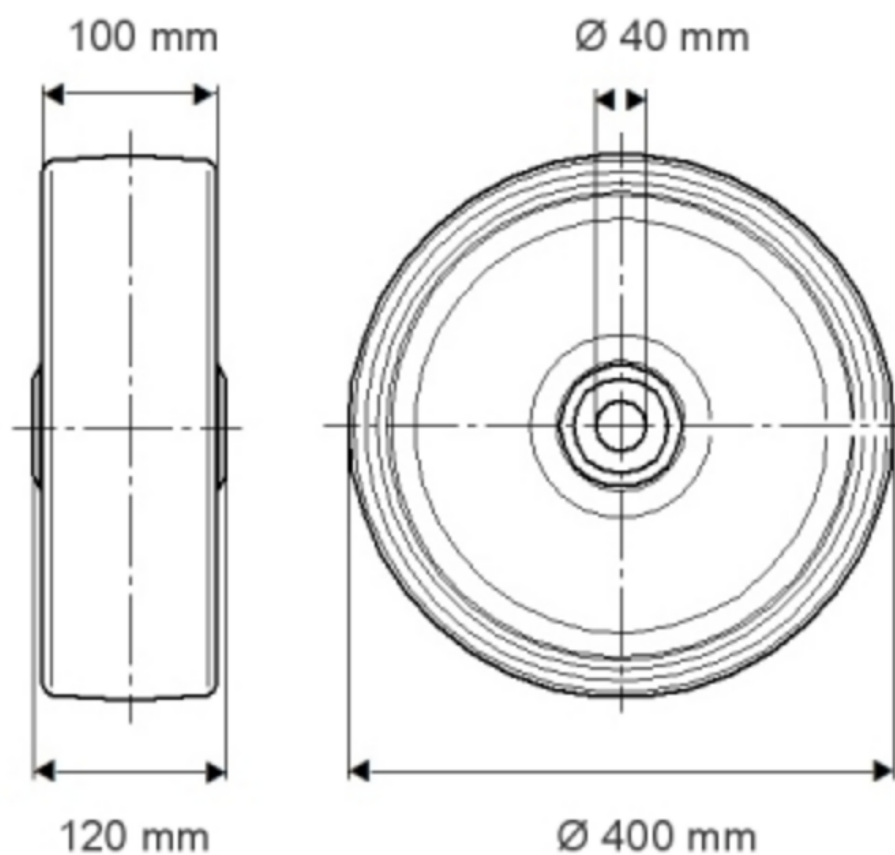


NOVATECH

FTP 400x100-Ø40 HL120

EAN 4031582319481

注文番号 0080334

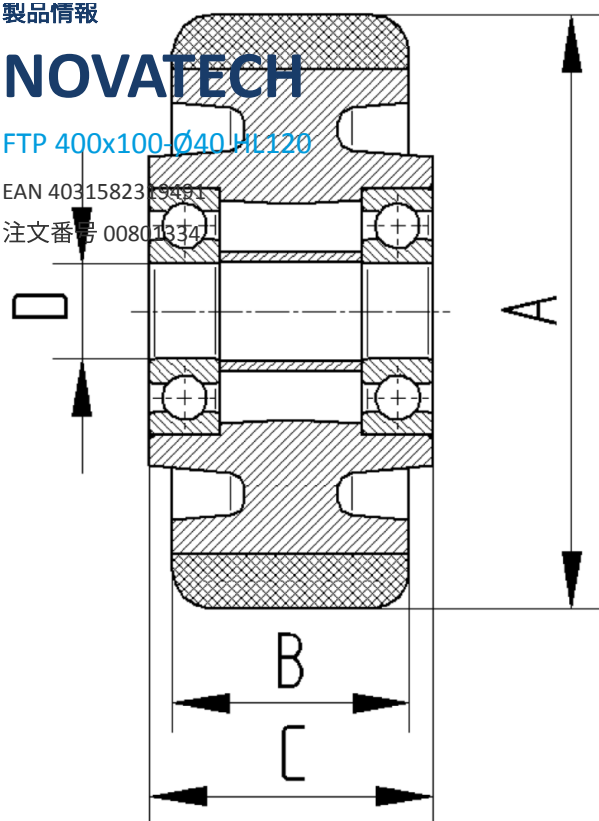

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.