

カバーデザイン

2076XSP125R36-32S30

EAN 4031582358049



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

| | |
|--------|-----------|
| 回転性能 | ● ● ● ○ ○ |
| 動きのノイズ | ● ● ● ○ ○ |
| 摩擦 | ● ● ● ○ ○ |
| 耐食性 | ● ● ● ○ ○ |

コア属性

| | |
|-----------|------------------------------|
| 製品名 | カバーデザイン |
| ハウジングタイプ | センターロック、トータルロック付き 自在キャスター |
| 標準 | EN12530 - デバイスカスター |
| 3km/hの耐荷重 | 100 kg |
| 導電性 | ✓ |
| 静荷重 | 200 kg |
| 温度範囲 (最小) | -20 °C |
| 最大温度範囲 | 60 °C |
| 取付高 | 163 mm |

車輪

| | |
|-------------|-----------------|
| 本体材質 | ポリアミド、導電性 |
| トレッド材質 | ポリウレタン、樹脂成型、導電性 |
| ベアリング | 精密ボールベアリング |
| スレッドガード | スレッドガード付き |
| 直径 | 125 mm |
| トレッド幅 | 32 mm |
| トレッドの硬度 (A) | 87 ショアA |

ハウジング

| | |
|---------|-----------|
| 材料 | スチール、中量系 |
| フォーク形状 | クローズ |
| 旋回ベアリング | 2つのボールレース |
| オフセット | 41 mm |
| 旋回半径 | 103.5 mm |
| 旋回径 | 207 mm |

フィッティング

| | |
|------------|-------------------------|
| フィッティングタイプ | プロファイルバー用カム穴付きステム、ショート版 |
| ボルト径 | 32 mm |
| ボルト長 | 50 mm |

カバーデザイン


2076XSP125R36-32S30

EAN 4031582358049



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

図面

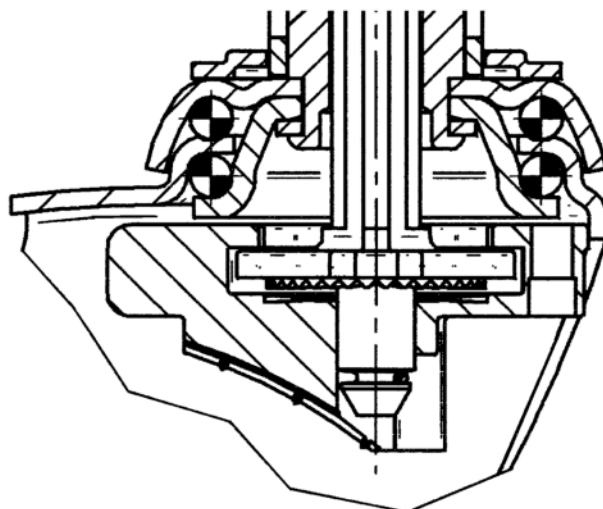

レッドドットデザイン賞