

OMIKRON TWIN

9958FTP200P68

EAN 4031582316971
Bestellnummer 00801187



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

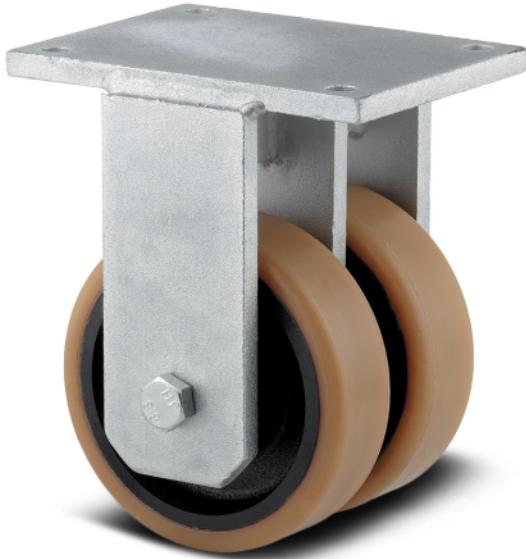


Bild kann vom Originalprodukt abweichen

PERFORMANCE

Laufverhalten	● ● ● ○ ○
Fahrgeräusch	● ● ● ○ ○
Abrieb	● ● ● ● ○
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ● ○

HAUPTMERKMALE

Produktname	Omikron twin
Typ	Bockrolle
Norm	ähnlich EN12532 - Transportgeräte
Tragfähigkeit bei 4 km/h	3500 kg
Tragfähigkeit bei 6 km/h	2800 kg
Statische Tragfähigkeit	5250 kg
Temperaturbereich (Minimum)	-10 °C
Temperaturbereich (Maximum)	60 °C
Bauhöhe	315 mm
Gesamtbreite	272 mm
Gesamtgewicht	30,348 kg

RAD

Material des Radkörpers	Gusseisen
Material der Lauffläche	Polyurethan, gegossen
Lager	Präzisionskugellager
Achse	Verschraubt
Radfarbe	Honiggelb (RAL1005)
Fadenschutz	Mit Fadenschutz
Durchmesser	200 mm
Breite der Lauffläche	80 mm
Breite des Radkörpers	80 mm
Härte der Lauffläche (A)	92 Shore A
Härte der Lauffläche (D)	42 Shore D

GEHÄUSE

Material	Schmiedeeisen, schwer
Gabelform	Doppelrollen-Gehäuse
Farbe	Transparente Beschichtung
	✓
Dom Durchmesser	235 mm

BEFESTIGUNG

Befestigungsart	Extra große rechteckige Schwerlastplatte
Plattenlänge	270 mm
Plattenbreite	250 mm
Plattenlochlänge (Maximum)	210 mm
Plattenlochbreite (Maximum)	230 mm
Plattenloch Durchmesser	17 mm

OMIKRON TWIN

9958FTP200P68

EAN 4031582316971
Bestellnummer 00801187



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

