

## カバーデザイン

2076PIP125R26-28S45

EAN 4031582360929



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

## パフォーマンス

回転性能 ● ● ● ○ ○

動きのノイズ ● ● ● ○ ○

摩擦 ● ● ● ○ ○

耐食性 ● ● ● ○ ○

## コア属性

製品名	カバーデザイン
ハウジングタイプ	センターロック、トータルロック付き 自在キャスター
標準	EN12530 - デバイスカスター
3km/hの耐荷重	80 kg
静荷重	160 kg
温度範囲 (最小)	-20 °C
最大温度範囲	60 °C
取付高	163 mm

## 車輪

本体材質	ポリプロピレン
	柔らかい
トレッド材質	硬質ゴム、ノンマーキング
ベアリング	精密ボールベアリング
スレッドガード	スレッドガード付き
直径	125 mm
トレッド幅	32 mm
トレッドの硬度 (A)	75 ショアA

## ハウジング

材料	スチール、中量系
フォーク形状	クローズ
旋回ベアリング	2つのボールレース
オフセット	41 mm
旋回半径	103.5 mm
旋回径	207 mm

## フィッティング

フィッティングタイプ	プロファイルバー用カム穴付きシステム
ボルト径	28 mm
ボルト長	96 mm



レッドドットデザイン賞

# カバーデザイン

2076PIP125R26-28S45


EAN 4031582360929



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 図面

---

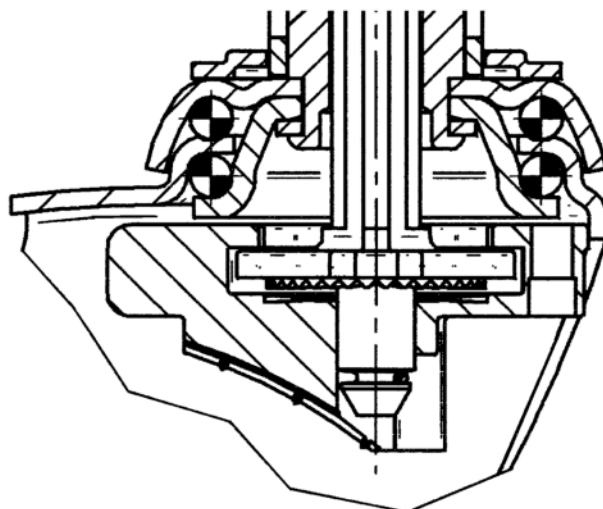

レッドドットデザイン賞