

LEVINA

5370PJP150P50 7001

EAN 4031582363357
Bestellnummer 00037144



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

PERFORMANCE

Laufverhalten	● ● ● ○ ○
Fahrgeräusch	● ● ● ● ○
Abrieb	● ● ● ○ ○
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ● ○

HAUPTMERKMALE

Produktname	Levina
Gehäusetyp	Lenkrolle
Norm	EN12530 - Geräterollen
Tragfähigkeit bei 3 km/h	100 kg
Statische Tragfähigkeit	200 kg
Temperaturbereich (Minimum)	-10 °C
Temperaturbereich (Maximum)	40 °C
Bauhöhe	190 mm
Gesamtbreite	59 mm
Gesamtgewicht	0,669 kg

RAD

Material des Radkörpers	Polypropylen
Material der Lauffläche	Thermoplastischer Gummi
Lager	Präzisionskugellager
Radfarbe	Silbergrau (RAL7001)
Fadenschutz	Mit Fadenschutz
Durchmesser	150 mm
Breite der Lauffläche	32 mm
Breite des Radkörpers	32 mm
Härte der Lauffläche (A)	87 Shore A

GEHÄUSE

Material	Polyamid
Gabelform	Schlank
Schwenklager	Kugelbahn, zweireihig
Farbe	Silbergrau (RAL7001)
Ausladung	38 mm
Schwenkradius	113 mm
Störkreis	226 mm
Dom Durchmesser	59 mm

BEFESTIGUNG

Befestigungsart	Rechteckige Platte
Plattenlänge	77 mm
Plattenbreite	67 mm
Plattenlochlänge (Minimum)	46,5 mm
Plattenlochlänge (Maximum)	51,5 mm
Plattenlochbreite (Minimum)	56 mm
Plattenlochbreite (Maximum)	61,5 mm
Plattenloch Durchmesser	8,5 mm



LEVINA



5370PJP150P50 7001

EAN 4031582363357
Bestellnummer 00037144



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

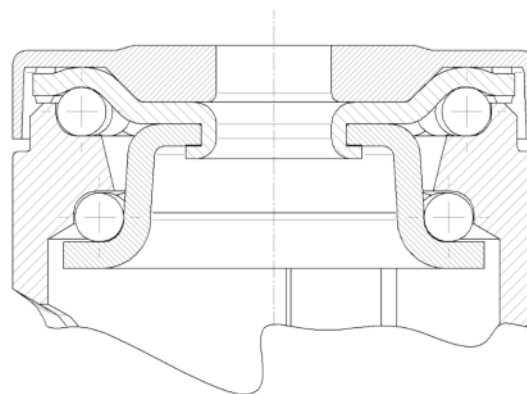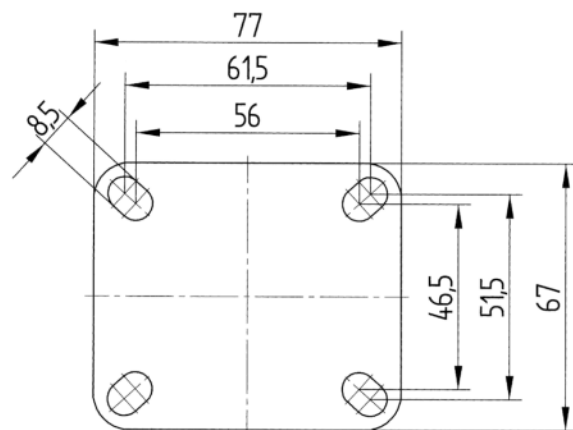

Universal
Design
Award



Deutscher
Designer
Club