

# LINEA CLINIC

5946UAC125R36-32S30 D 9002 4xM6 W

EAN 4031582359985



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

## PERFORMANCE

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Laufverhalten           | ● ● ● ● ● |
| Fahrgeräusch            | ● ● ● ● ○ |
| Abrieb                  | ● ● ● ● ○ |
| Korrosionsbeständigkeit | ● ● ● ○ ○ |

## HAUPTMERKMALE

|                             |                                          |
|-----------------------------|------------------------------------------|
| Produktname                 | Linea clinic                             |
| Typ                         | Lenkrolle mit Zentral-, Totalfeststeller |
| Norm                        | EN12531 - Krankenbettenrollen            |
| Tragfähigkeit bei 3 km/h    | 150 kg                                   |
| Tragfähigkeit bei 4 km/h    | 150 kg                                   |
| Elektrisch-leitfähig        | Nein                                     |
| Rostfrei                    | Ja                                       |
| Statische Tragfähigkeit     | 450 kg                                   |
| Temperaturbereich (Minimum) | -10 °C                                   |
| Temperaturbereich (Maximum) | 40 °C                                    |
| Bauhöhe                     | 130 mm                                   |
| Gesamtbreite                | 71 mm                                    |
| Gesamtgewicht               | 0,94 kg                                  |
| Zertifikat                  | Getestet und überwacht durch TÜV Süd     |

## GEHÄUSE

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| Gehäusematerial | Polyamid             |
| Gabelform       | Doppelrollen-Gehäuse |
| Schwenklager    | Präzisionskugellager |
| Farbe           | Grauweiß (RAL9002)   |
| Ausladung       | 40 mm                |
| Schwenkradius   | 108 mm               |
| Störkreis       | 216 mm               |
| Dom Durchmesser | 45,5 mm              |

## RAD

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| Material des Radkörpers  | Polyamid                       |
| Material der Lauffläche  | Polyurethan, gespritzt         |
| Lager                    | Präzisionskugellager, Rostfrei |
| Radfarbe                 | Grauweiß (RAL9002)             |
| Fadenschutz              | Mit Fadenschutz                |
| Durchmesser              | 125 mm                         |
| Breite der Lauffläche    | 15 mm                          |
| Breite des Radkörpers    | 15 mm                          |
| Härte der Lauffläche (A) | 92 Shore A                     |
| Härte der Lauffläche (D) | 42 Shore D                     |

## BEFESTIGUNG

|                                         |                                                                                                        |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Befestigungsart                         | Zapfen mit segment-arretiertem Schaltnocken, kurz                                                      |
| Zapfen Durchmesser                      | 32 mm                                                                                                  |
| Zapfenlänge                             | 50 mm                                                                                                  |
| Gewindeposition im Zapfen               | 7 mm                                                                                                   |
| Anzahl der Montagebohrungen im 4 Zapfen |                                                                                                        |
| Hinweis                                 | Waschbare Betten müssen vom Hersteller des Krankenhausbetts im Befestigungsbereich abgedichtet werden. |

Deutscher  
Designer  
ClubInterzum  
Awardproduct  
design  
awardIF Design  
Award

# LINEA CLINIC



5946UAC125R36-32S30 D 9002 4xM6 W

EAN 4031582359985

Bestellnummer 00038803  
Produktzeichnungen



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

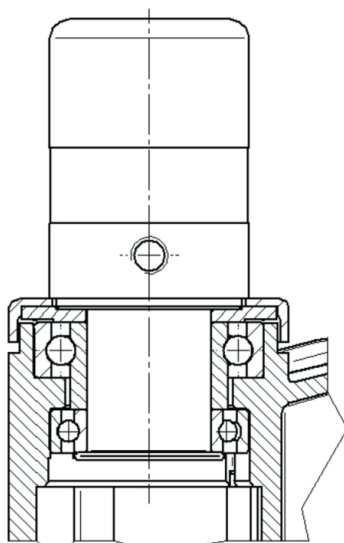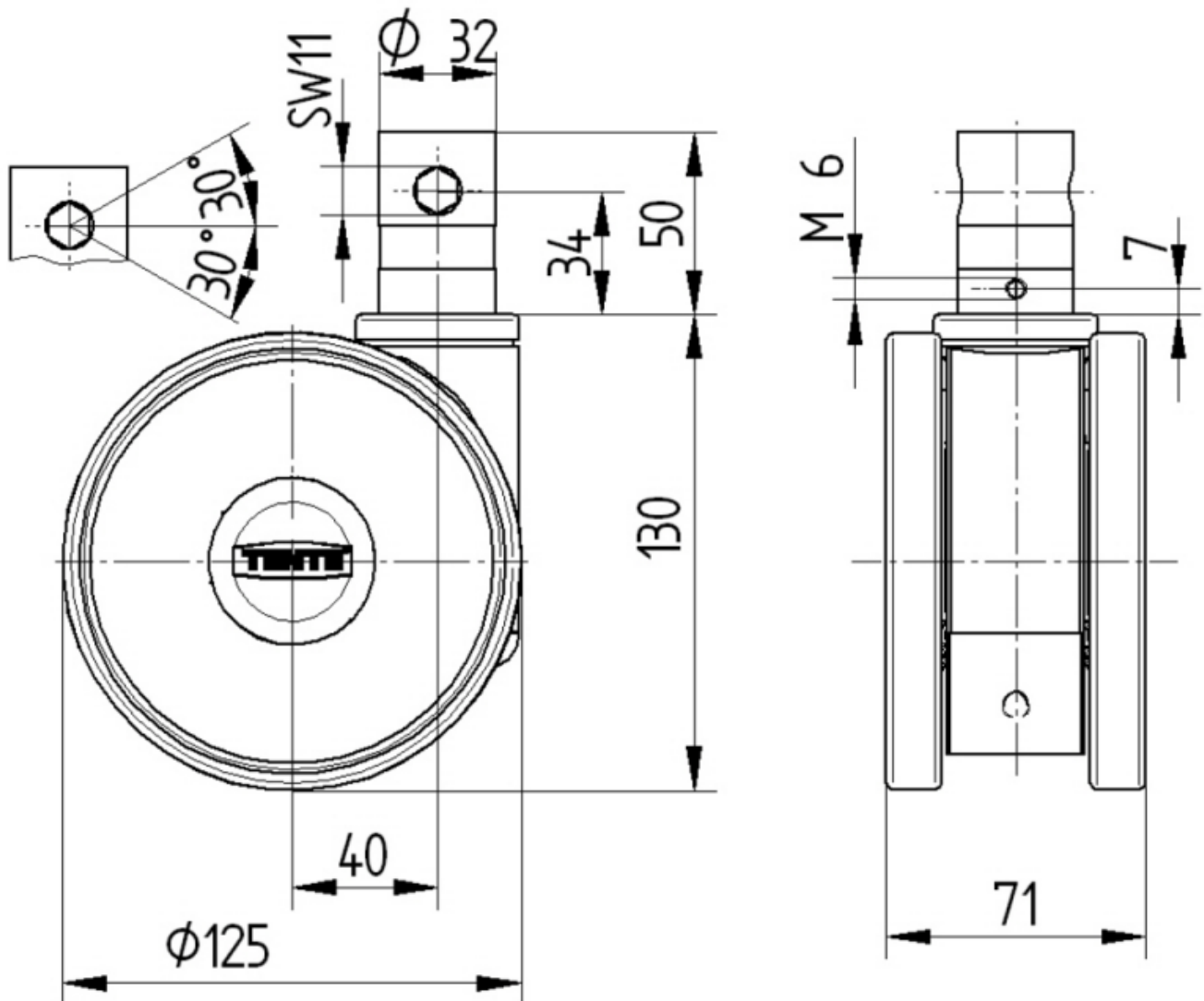

Deutscher  
Designer  
Club



Interzum  
Award



product  
design  
award

IF Design  
Award