

LEVINA

5377PJP125P30-13 XL 7001/3000

EAN 4031582382235



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката	● ● ● ● ○
Шум от движение	● ● ● ● ○
Привличане	● ● ● ● ○
Устойчив на корозия	● ● ● ● ○

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Levina
Тип	Въртящ се Колело с Пълно заключване
Стандартен	EN12530 – Изделителни колела
Товароносимост при 3 км/ч	100 kg
Електропроводим	Не
Неръждаемост	Не
Статичен Товароносимост	200 kg
Температурен диапазон (минимален)	-10 °C
Температурен диапазон (максимален)	40 °C
Обща височина	161 mm
Обща ширина	59 mm
Общо тегло	0.57 kg

ВИЛКА

Материал на корпуса	Полиамид
Форма Вилица	Тънък
Въртящ се лагер	Две състезания с топка
Цвят	Сребърно сиво (RAL7001)
Изместване	38 mm
Радиус на завъртане	130 mm
Интерференция при завъртане	260 mm
Диаметър на купол	59 mm

КОЛЕЛО

Материал на тялото	Полипропилен
Материал на реазбата	Термопластичен каучук
Лагер	Прецизен сачмен лагер
Цвят на Колело	Сребърно сиво (RAL7001)
Предпазители за резби	С предпазно устройство за резба
Диаметър	125 mm
Ширина на Резба	32 mm
Ширина на тялото	32 mm
Твърдост на Резба (A)	87 Бръснач A

ПРИЛЯГАНЕ

Тип на фитинга	Отвор за болт
Диаметър на отворите Болт	13 mm



Универсална
награда за
Дизайн



Deutscher
Дизайн
Club

LEVINA

5377PJ125P30-13 XL 7001/3000



EAN 4031582382235

Номер на поръчката 00062306

Чертежи на продукта



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

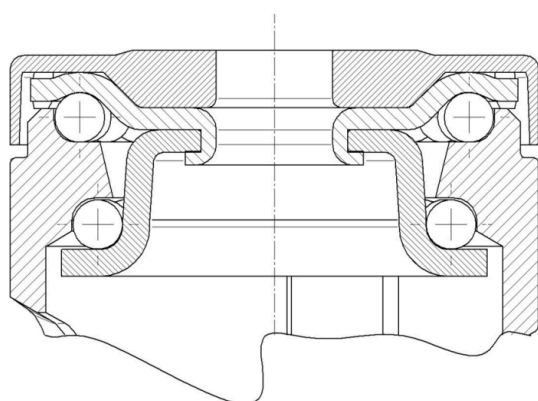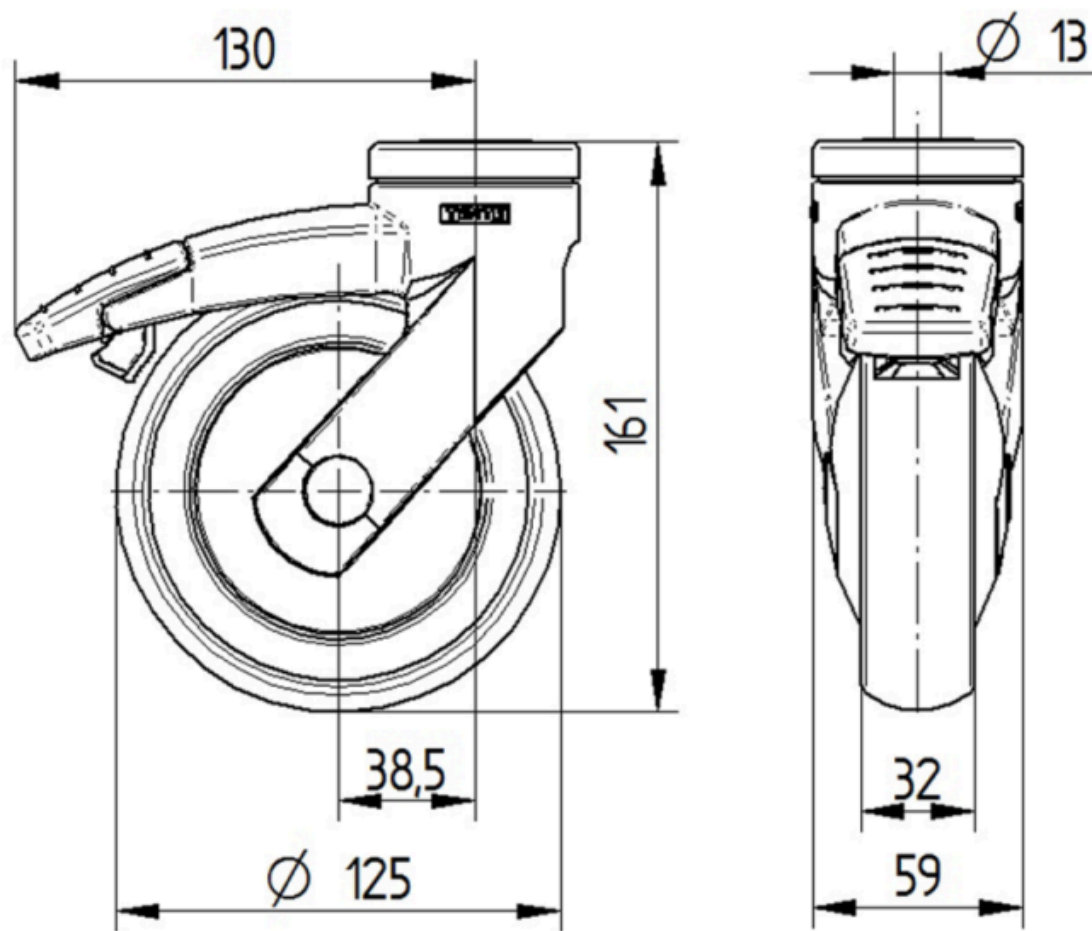

Универсална
награда за
Дизайн



Deutscher
Дизайн
Club