

LEVINA

5377PJP125P30-13 XL 7001/3000

EAN 4031582382235



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону	● ● ● ● ○
Шум руху	● ● ● ● ○
Атритація	● ● ● ● ○
Стійкість до корозії	● ● ● ● ○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Levina
Тип	Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо
Стандартний	EN12530 — Катери пристроїв
ОбВантажопідйомність 3 км/год	100 kg
Електропровідність	Hi
Нержавіюча сталь	Hi
Статичний Вантажопідйомність	200 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-10 °C
Діапазон температур (максимальний)	40 °C
Загальна висота	161 mm
Загальна ширина	59 mm
Загальна вага	0,57 kg

КРОНШТЕЙН

Матеріал корпусу	Поліамід
Вила Форма	Тонка
Поворотний вузол	Дві м'ячі перегони
Колір	Срібно-сірий (RAL7001)
Офсет (Зсув)	38 mm
Радіус повороту	130 mm
Поворотне з'єднання	260 mm
Діаметр ковпачка	59 mm

КОЛЕСО

Матеріал тіла	Поліпропілен
Матеріал протектору	Термопластичний каучук
Носіння	Прецизійний кульковий підшипник
Колір Колесо	Срібно-сірий (RAL7001)
Захист різьби	3 різьбовим поручителем
Діаметр	125 mm
Протектор	32 mm
Ширина тіла	32 mm
Твердість Протектор (A)	87 Прибережна A

ВСТАНОВЛЕННЯ

Тип налаштування	Отвір під болт
Діаметр Болт отвору Діаметр отвору	13 mm

Універсальна
нагорода за
ДизайнDeutscher
Конструктор
Club

LEVINA

5377RJP125P30-13 XL 7001/3000



EAN 4031582382235

Номер замовлення 00062306

Креслення продукту



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

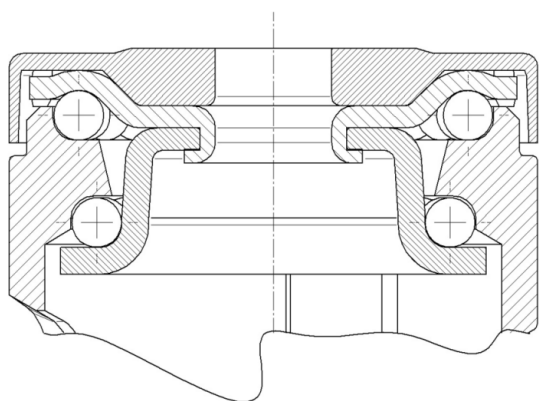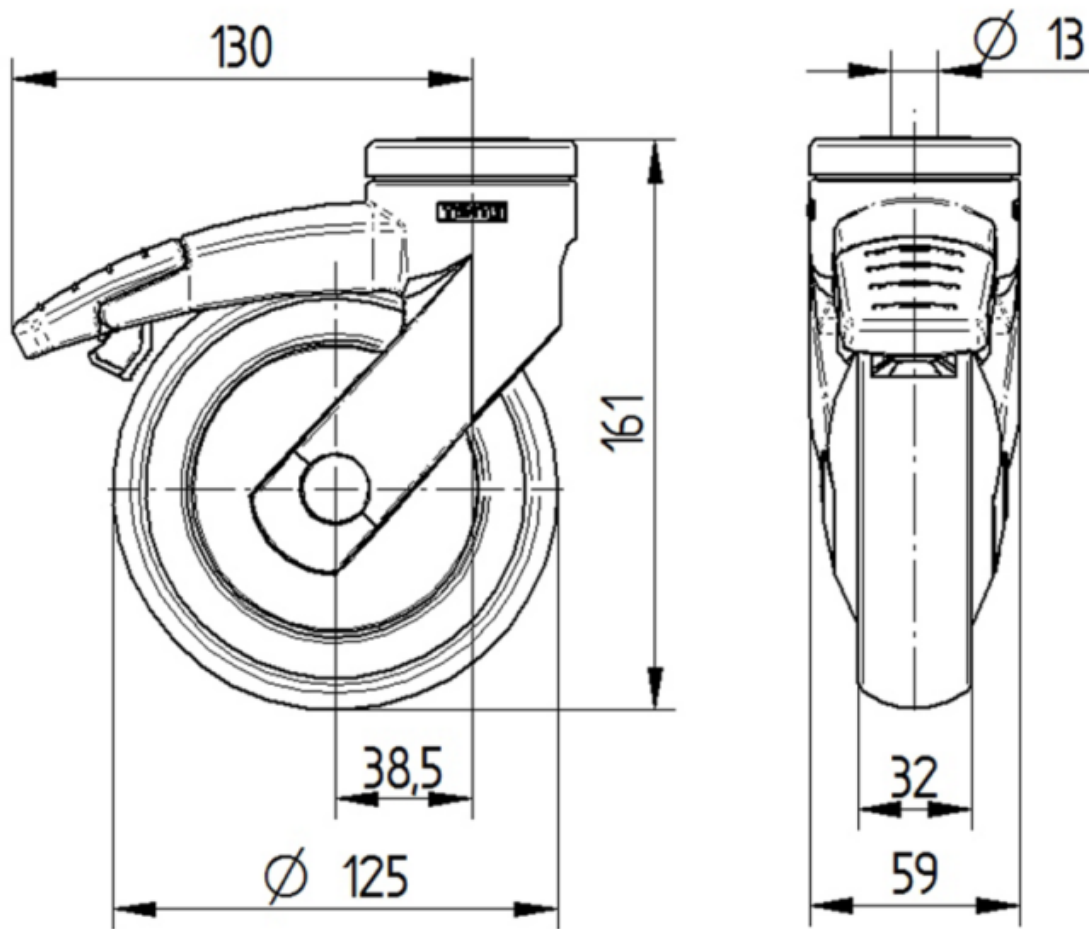

Універсальна
нагорода за
Дизайн



Deutscher
Konstruktor
Club