

ALPHA

3477UEJ125P62 T/G-SMALL

EAN 4031582376937
Bestellnummer 00032388



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

PERFORMANCE

Laufverhalten	● ● ● ● ○
Fahrgeräusch	● ● ● ● ○
Abrieb	● ● ● ○ ○
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ○ ○

HAUPTMERKMALE

Produktname	Alpha
Gehäusetyp	Lenkrolle mit Totalfeststeller
Norm	EN12532 - Transportgeräte
Tragfähigkeit bei 4 km/h	250 kg
Statische Tragfähigkeit	500 kg
Temperaturbereich (Minimum)	-20 °C
Temperaturbereich (Maximum)	80 °C
Bauhöhe	155 mm
Gesamtbreite	75 mm
Gesamtgewicht	1,174 kg

RAD

Material des Radkörpers	Polyamid
Material der Lauffläche	Elastikreifen, schwarz, vulkanisiert
Lager	Rollenlager
Achse	Verschraubt
Radfarbe	Silbergrau (RAL7001)
Fadenschutz	Mit Fadenschutz
Durchmesser	125 mm
Breite der Lauffläche	40 mm
Breite des Radkörpers	40 mm
Härte der Lauffläche (A)	63 Shore A

GEHÄUSE

Material	Stahlblech, schwer
Gabelform	Bauchig
Schwenklager	Kugelhahn, zweireihig
Farbe	Blaupassiviert
Ausladung	40 mm
Schwenkradius	123 mm
Störkreis	246 mm
Dom Durchmesser	75 mm

BEFESTIGUNG

Befestigungsart	Rechteckige Platte
Plattenlänge	105 mm
Plattenbreite	80 mm
Plattenlochlänge (Minimum)	77 mm
Plattenlochlänge (Maximum)	60 mm
Plattenlochbreite (Minimum)	77 mm
Plattenlochbreite (Maximum)	80 mm
Plattenloch Durchmesser	9 mm

ALPHA

3477UEJ125P62 T/G-SMALL



EAN 4031582376937
Bestellnummer 00032388



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

3477U00125P62-neu

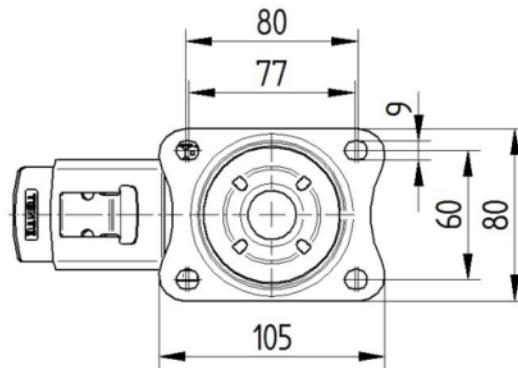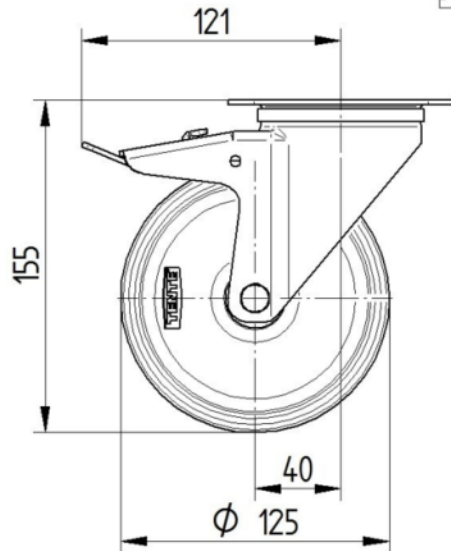

Platte 3470-080P62-105x80

