


NOVATECH

RK.ETP085X90-Ø47X14

EAN 4031582329001



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

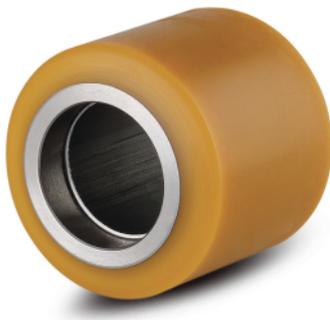

画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能	● ● ● ● ○
動きのノイズ	● ● ● ○ ○
摩擦	● ● ● ● ○
耐食性	● ● ● ○ ○

コア属性

製品名	Novatech
ハウジングタイプ	車輪
標準	EN12532 - 輸送機器
4km/hの耐荷重	800 kg
6km/hの耐荷重	640 kg
静荷重	1600 kg
温度範囲 (最小)	-10 °C
温度範囲 (最大)	60 °C
総重量	1.156 kg

車輪

本体材質	未定義
トレッド材質	ポリプロピレン、ソフト
直径	85 mm
トレッド幅	90 mm
トレッドの硬度 (A)	92 ショアA
トレッドの硬度 (D)	42 ショアD
ボールベアリング径	47 mm
ボールベアリング幅	14 mm

NOVATECH

RK.ETP085X90-Ø47X14

EAN 4031582329001



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

図面

