

DURATECH

MOP 150x50-Ø30 HL60

EAN 4031582320022



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

RAD

Material des Radkörpers	Superschweres Polyamid
Material der Lauffläche	Identisch mit Radkörper
Lager	Präzisionskugellager
Radfarbe	Natürliches Weiß
Fadenschutz	Ohne Fadenschutz
Durchmesser	150 mm
Breite der Lauffläche	50 mm
Achsloch Durchmesser	30 mm
Nabenlänge	60 mm
Breite des Radkörpers	50 mm
Härte der Lauffläche (D)	75 Shore D
Lagertyp	6306

PERFORMANCE

Laufverhalten	● ● ● ● ●
Fahrgeräusch	● ● ● ○ ○
Abrieb	● ● ● ● ●
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ○ ○

HAUPTMERKMALE

Produktname	Duratech
Typ	Rad
Norm	EN12533 - Schwerlastrollen
Tragfähigkeit bei 4 km/h	2520 kg
Tragfähigkeit bei 6 km/h	2100 kg
Elektrisch-leitfähig	Nein
Rostfrei	Nein
Statische Tragfähigkeit	4200 kg
Temperaturbereich (Minimum)	-40 °C
Temperaturbereich (Maximum)	80 °C
Gesamtgewicht	1,45 kg

DURATECH


MOP 150x50-Ø30 HL60

EAN 4031582320022

Bestellnummer 00801260
Produktzeichnungen



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

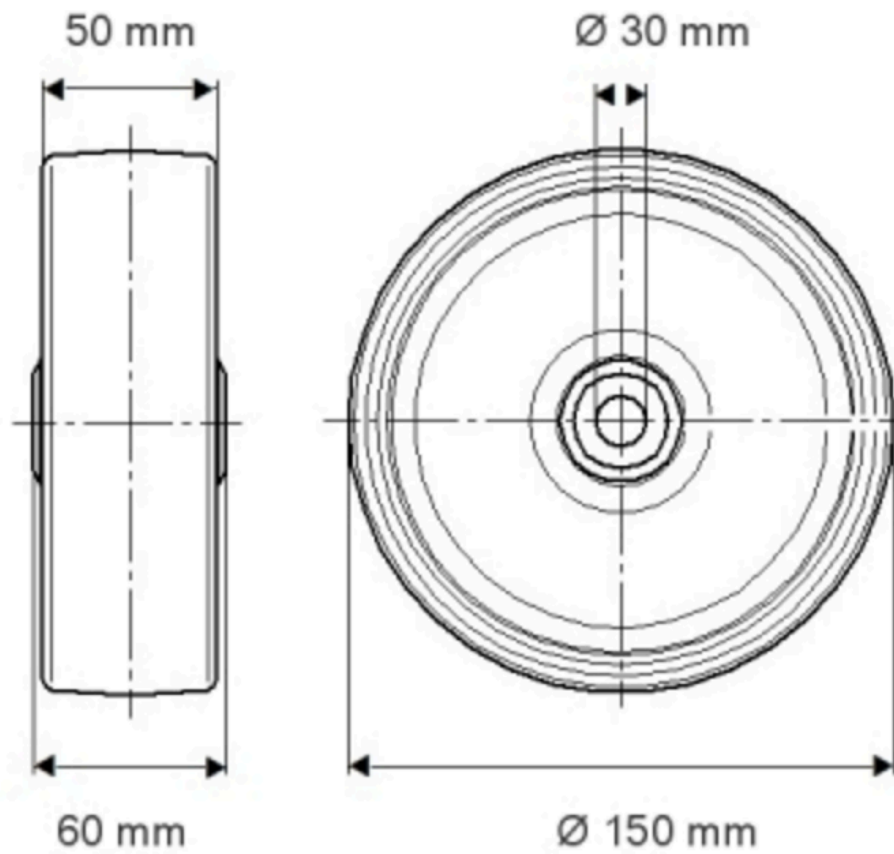

PRODUKTINFORMATION

DURATECH

MOP 150x50-Ø30 HL60

EAN 4031582320022

Bestellnummer 00804460



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

