


# NOVATECH

RK.ETP085X75-Ø47X15

EAN 4031582330809



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

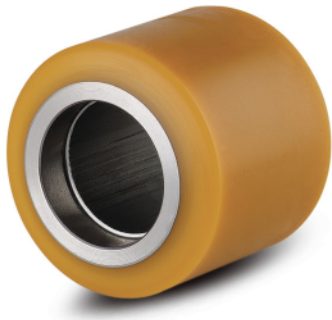

이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

## 성능

|        |           |
|--------|-----------|
| 롤 성능   | ● ● ● ● ○ |
| 움직임 소음 | ● ● ● ○ ○ |
| 감원     | ● ● ● ● ○ |
| 부식방지   | ● ● ● ○ ○ |

## 핵심 속성

|                |          |
|----------------|----------|
| 제품명            | Novatech |
| 하우징 유형         | 휠        |
| 3km/h에서의 적재 용량 | 700 kg   |
| 적재 용량 정적       | 1400 kg  |
| 온도 범위(최소)      | -20 °C   |
| 온도 범위(최대)      | 60 °C    |

## 휠

|            |             |
|------------|-------------|
| 차체 재질      | 정의되지 않음     |
| 트레드 재질     | 폴리프로필렌, 소프트 |
| 직경         | 85 mm       |
| 트레드 폭      | 75 mm       |
| 트레드의 경도(A) | 92 Shore A  |
| 볼 베어링 직경   | 47 mm       |
| 볼 베어링 폭    | 15 mm       |

